



销售与服务

www.leuze.com.cn
全国服务热线 4009308626

劳易测传感器技术(深圳)有限公司

Leuze Sensor Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

深圳市南山区深云西二路天健云途·创智中心A栋塔楼第9层
9/F, Tower A, Tegen Yoto Community Knowledge & Innovation Center,
Nanshan District, Shenzhen 518074 P.R. China
Tel: +86 (0) 755 8626 4909
E-mail: info.cn@leuze.com

劳易测传感器技术(深圳)有限公司上海分公司

Leuze Sensor Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Shanghai Branch

上海市杨浦区政立路 497 号国正中心办公楼 1 幢 806、807 室
Room 806 & 807, Tower 1, Innov Center, No.497 Zhengli Road,
Yangpu District, Shanghai 200433 P. R. China
Tel: +86 (0) 21 5508 5630

劳易测传感器技术(深圳)有限公司北京分公司

Leuze Sensor Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Beijing Branch

北京市朝阳区望京保利国际广场T1-1501A
T1-1501A, Wangjing Poly International Plaza,
Chaoyang District, Beijing 100102 P.R. China
Tel: +86 (0) 10 8416 4540




官方微信号

CN03 2023/09 800100200028
文档中可能存在误差,我们保留随时修改的权利



光幕

适用于各类应用的
测量和开关光幕

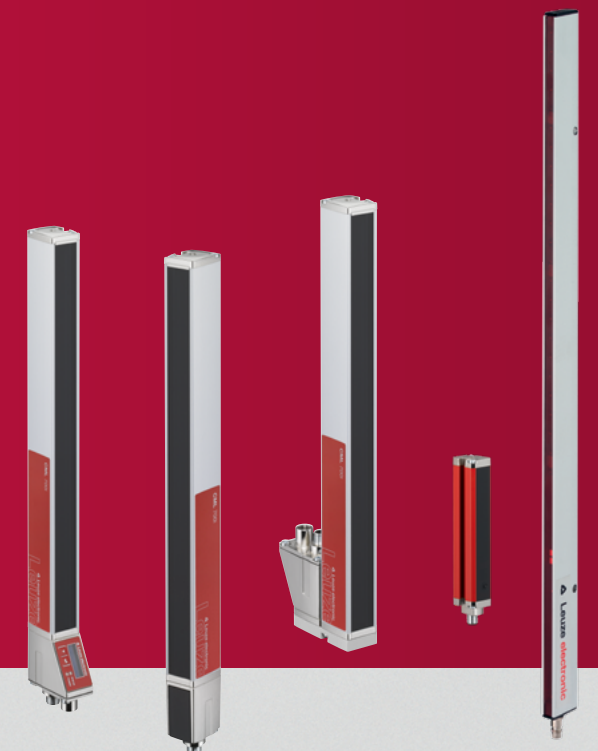


www.leuze.com.cn

完全由您决定

我们广泛的产品系列为您提供各种开关或测量光幕。

功能永远贴合您的需求。

无论是用于监控系统流量，还是监控突出物、高度、长度或检测孔，我们丰富的光幕产品系列均可为您提供满足任何要求的专业解决方案。根据不同的应用，开关或测量装置可以仅用于输出一个硬件信号，或将差分测量值传送到控制器。由于CML和CSL设备的外壳完全相同，因此可根据具体情况为应用选择合适的工作原理，而无需重新设计安装系统和校准。有些型号甚至已通过可用于潜在性爆炸区——2类（气体）和22类（粉尘）的认证。

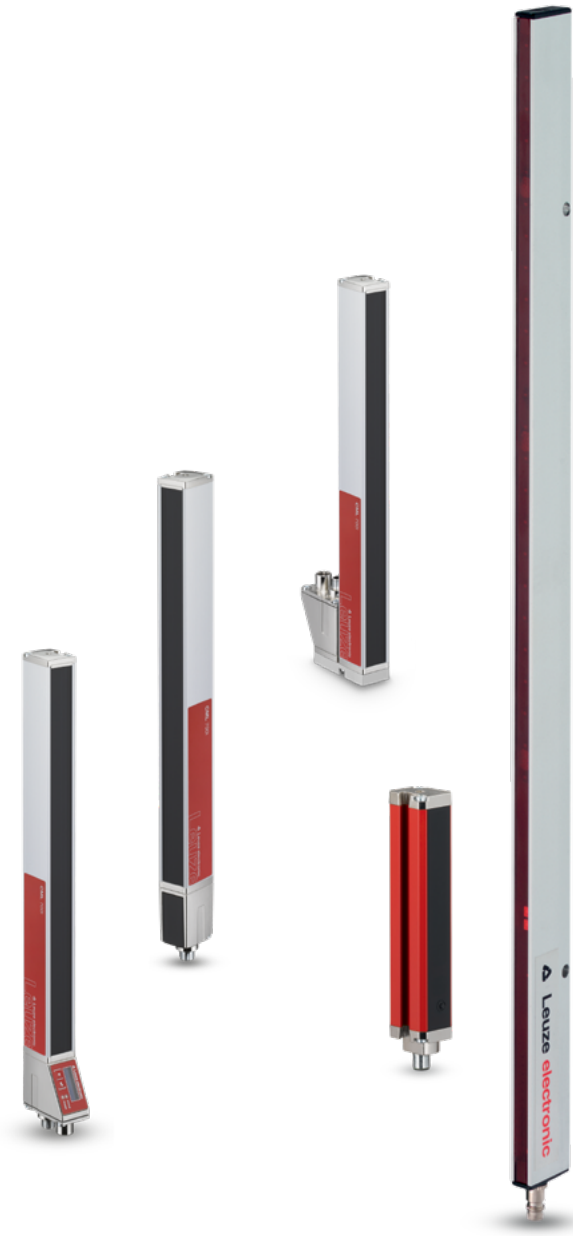

四个型号系列，优点众多

即使CML、CSL和CSR光幕针对不同的应用而设计，但它们都具备只有劳易测才具有的基本优势。


集成连接 测量光幕**CML 700i**

集成接口




信号冗余 开关光幕**CSR 780**

1 mm分辨率，2 ms反应时间

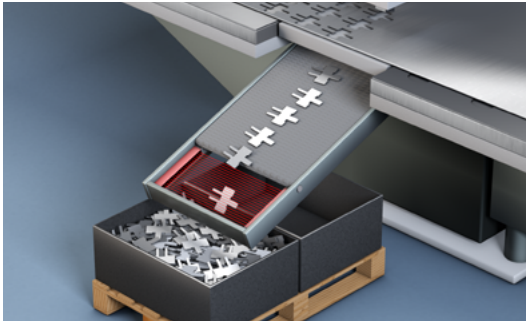

方便易用 开关光幕**CSL 710**

通过显示屏操作

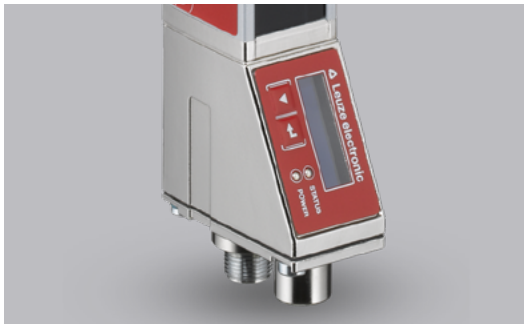

开关光幕**CSL 505**

窄形设计——所需空间更少



简单的理念改变

整个产品族



内部极高的灵活性

CML 700i 的控制器和接口均集成于接收器装置之内, 这便不需要其它额外的设备。参数存储在控制器上且可以直接通过控制器进行配置。即便更换了光幕, 也无需再另外进行参数配置。同时内置了大量的接口, 包括新增的PROFIBUS, RS485, PROFINET。

显示屏上内置了瞄准模式和显示接收信号强度的条状图, 确保了快速和可靠的对准。每束光仅10 和 30 μ s 的响应时间, 因此极其快速的工艺也能被可靠的检测和测量。

采用了可选的标准M12插头出口, CML 700i 能非常灵活地安装于系统之内。23mm 极小检测盲区, 可以级联额外的 CML 700i 测量光幕从而使测量距离达到 3m以上。



测量高度

测量高度可达将近3 m, 适用于测量大件物体

固定

可通过滑块或全方位的安装材料来直接安装

检测距离大

对射距离达6 m和 8 m时仍具有非常大的信号冗余

内置接口

上位控制器通过接口可直接配置光幕

主要优势

极短的周期时间

每束光的响应时间仅10/30 μ s, 因此极其快速的工艺也能被可靠的检测和测量

坚固的金属外壳

可用于恶劣的工况

连接

M12 插头, 安装快捷

操作控制

带薄膜键盘的大显示屏, 阅读非常方便



细微之处见真功

显示屏



- 条形图显示, 便于快速瞄准
- 通过接口配置
- 开关量输出配置
- 光束状态和输入/输出状态显示
- 诊断

通过条形图显示可很容易进行瞄准





	CML 720i	CML 730i
检测距离	0.1---8m	0.1---10m
检测范围	150-2,960 mm	
光束间距	5/10/20/40 mm	
响应时间 / 束光	30 μs	10 μs
电压	18-30 V DC	
显示	2行显示 + LED	
接口	PROFIBUS, RS485, IO-Link, CANopen, ANALOG, PROFINET	
输出	模拟电流和电压 4/2 输入/输出, 可设置	
连接	M12 接头	
透明体检测	不能	能



功能卓越, 助您成功

- 光束流
每个独立的光束串行输出。数据可以通过 CANopen 现场总线接口或 IO-Link 获得
- 级联
不同光束的光幕, 不管数量多少, 都可以互不干扰地互相级联。光幕可设置主站/从站
- 消隐
抑制不需要运算的光束
- 孔的识别
内置运算逻辑, 用于检测卷筒上的孔, 并通过开关量输出信号
- 卷筒功能
通过开关量输出控制卷筒的中心或边缘; 或者超过预设值限时输出报警信号
- 平整
预先通过平整信号处理, 就可以实现只对达到最小尺寸的物体进行运算处理。也可以设定成: 在卷筒内, 只有最小尺寸的孔才会输出
- 组群
为了用一个16-bit 或32-bit 的字来一次性读取光束的状态, 可对光束进行编组 (最多32 组)。每个群组代表 1 bit
- 光束功能
平行光束工作时, 每个光束由相对的接收器直接检测。诊断光束工作时, 每个光束由相对的接收器和相邻的接收器交替直接检测。交叉光束工作时, 每个光束由相对的接收器和相邻的两个接收器交替直接检测
- 保持功能
本功能用于把测量值保留一段时间, 直到上位控制器将其恢复

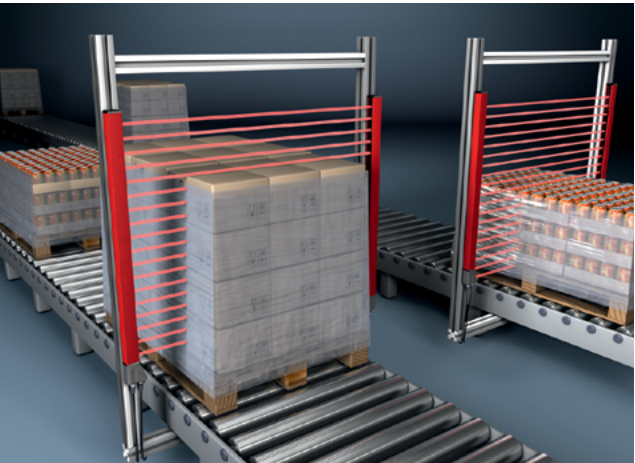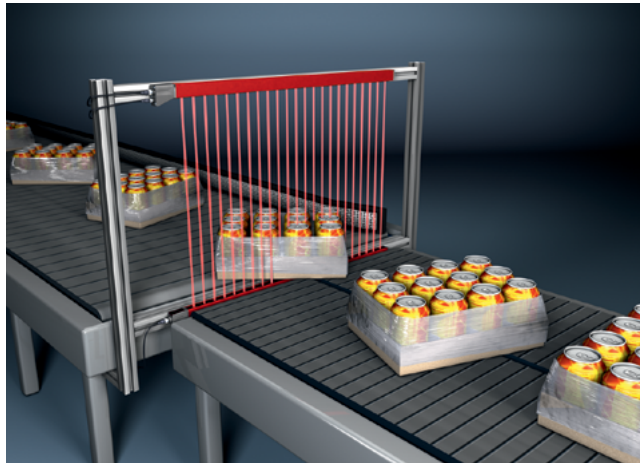

连接, 造就不同

容易实现设置和参数化

谁说光幕的控制单元总是只能轴向排列?使用我们全新的安装模式, 电缆出口
可选在侧面或后部, 最重要的是使级联变得可能


轴向连接
显示屏大, 便于设置




盲区最小
可选电缆出口, 盲区仅 23 mm



可选后部连接
级联的盲区变得非常的小

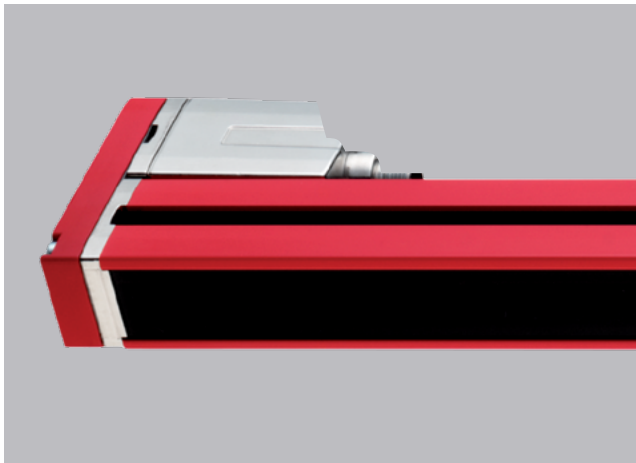


可选旋转安装
灵活的 240° 旋转安装, 瞄准和安装既简便又可靠

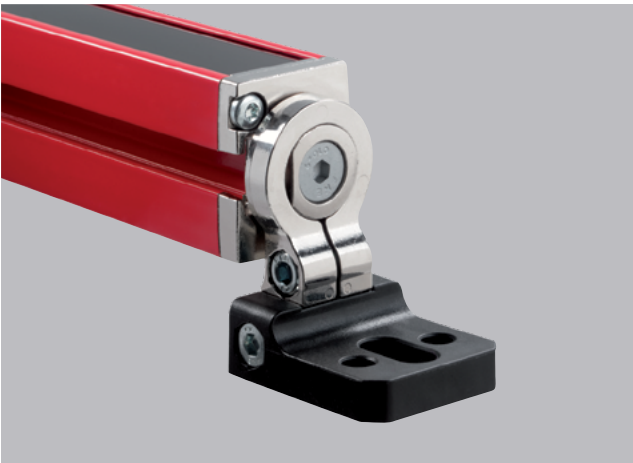


劳易测电子的 Sensorstudio

Sensorstudio 是一个软件, 它能以极其简单方便的方式对不是以现场总线进行操作的产品进行配置和参数化设定。各种参数以极易理解和条形图的形式显示。

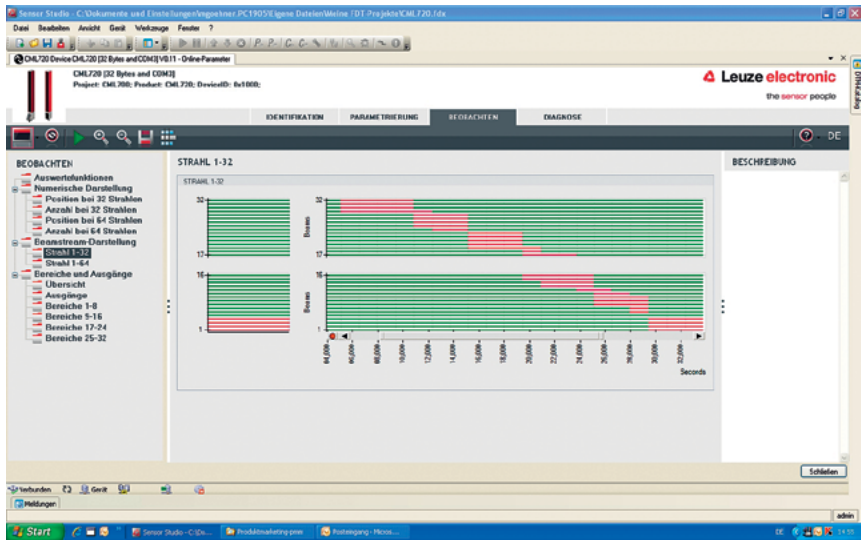

PROFIBUS / PROFINET 领域里的 CML 700i

内置的 PROFIBUS 接口可采用 GSD 文件实现参数化配置。此外, I/O Link 主站模块使接入 PROFINET 和多种其它现场总线变得非常简单。已配置的参数存储于控制器上, 如果某一光幕设备被替换, 所存储的参数将自动转移到新的设备上。

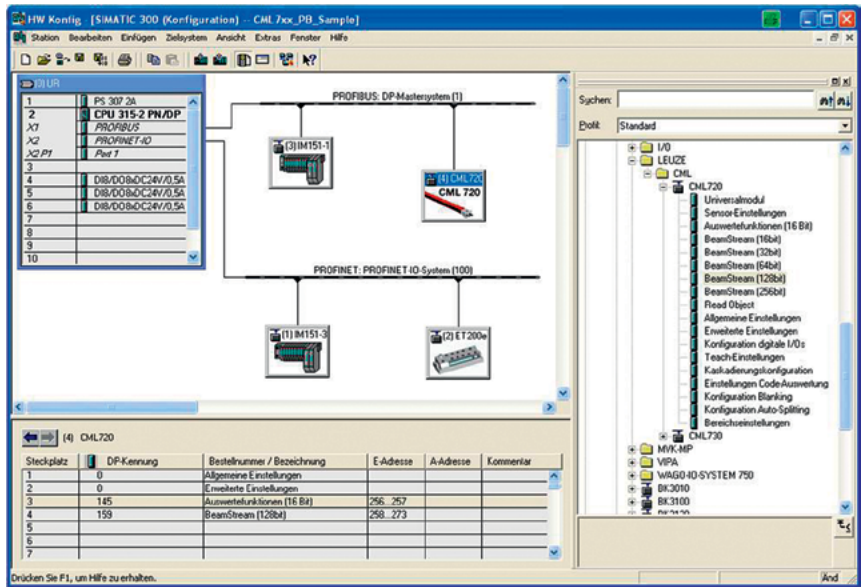

快速开关

CSL 710开关光幕响应时间短，配置简单。

绝非1和0那么简单

CSL 710开关光幕远非普通的标准光幕可比，因而成为诸多应用的理想解决方案。通过显示屏可以配置平滑功能、最多八个光束区域的分块评估以及上电示教和噪声抑制功能。轻松示教多种高度检查，并将其分配给四个开关量输出之一。此外，两种设备型号均以相同的支架固定，由于使用的外壳与CML 720 / 730i测量光幕相同，因此调节方式完全相同。

技术数据	CSL 710
检测范围限值 (取决于光束间距)	0.1 – 8 m
测量区域长度	160 – 2,960 mm
光束间隔	5 / 10 / 20 / 40 mm
响应时间	30 µs
电压	18 – 30 V DC
显示屏	2行显示屏, 5种语言 + LED
接口	IO-Link
输出	4个输入/输出端, 可配置
连接	M12
防护等级	IP 65
认证	CSA




模块化 设计

- 多种测量区域长度
- 可选的分辨率


方便 易用

- 使用滑块或多种安装材料直接安装
- 通过5种语言的显示屏提供校准辅助和简单配置
- 单击按钮即可实现示教功能
- IO-Link作为过程和服务接口, 实现简单配置
- 即插即用: 预配置的数据量IO, 便于快速操作

高度测量/分类

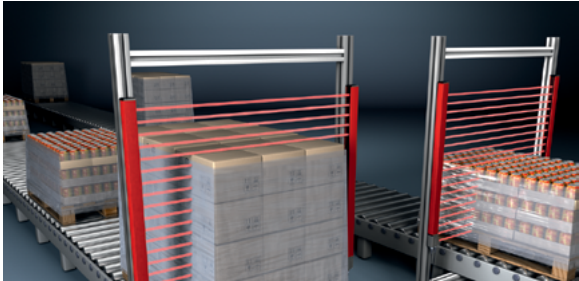

检测内装物体存在性

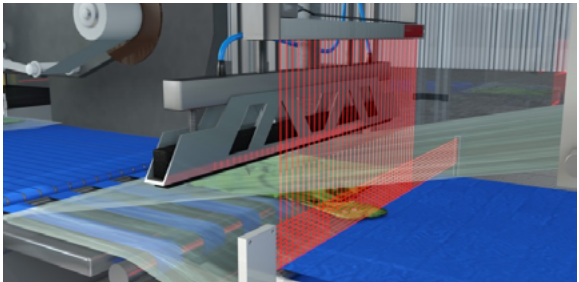


信号 冗余

- 坚固耐弯的金属外壳 (和CML 700i类似)
- 检测范围达8米
- 循环时间短
- 极强的物体穿透性, 即使非透明介质也可实现


可用性 控制

- 当出现脏污时, 通过输出、显示屏发出故障预警消息
- 通过级联主从模式可让测量范围柔性扩展

宽度测量

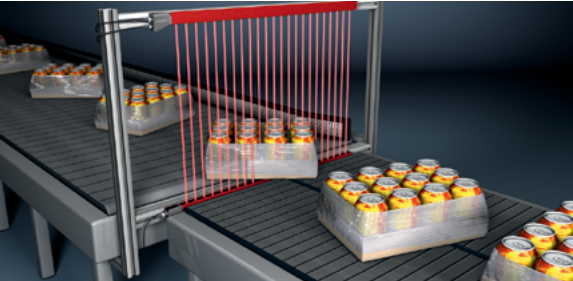

喷涂前工件外形检测

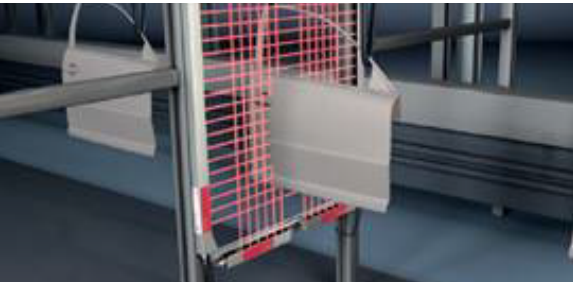

速度极快，精度极高

CSR 780开关光幕设计用于对机器上的对象进行统计，执行动态监控。

发射接收集于一身

不同于任何常用的光幕，CSR 780开关光幕基于镜反射原理进行工作。因此，发射器和接收器同在一个设备中，不需要使用彼此相对的光幕，而只需一个反射镜。该设备分辨率高，响应速度快，专门用于机器上的对象计数或执行排流量监控。

技术数据	CSR 780
测量范围	0 – 0.7 m
测量区域长度	96和432 mm
对象分辨率	1 mm
响应时间	2 ms
电压	18 – 30 V DC
显示屏	4 x LED
输出	1个信号 / 1个警告输出
连接	M12
反射镜	OCS型号



模块化设计

- 两个测量区域长度可选

方便易用

- 使用示教模式轻松校准
- 标准M12连接

信号冗余

- 分辨率为1 mm
- 循环时间短

可用性控制

- 当出现脏污时，通过输出或LED发出故障预警消息

特别节省空间

CSL 505开关光幕成本优化，节省空间，是适用于简单应用的替代解决方案。

价格低廉、功能多变，结构极为紧凑

成本优化的CSL 505开关光幕专为简单应用而设计。凭借其超薄设计，集成评估单元和大发散角便于进行快速而简单的校准，可用于超限监控、空闲区域监控和目标检测。

技术数据	CSL 505
测量范围	0.3 – 5 m
测量区域长度	35 – 3,100 mm
光束间隔	5 / 12.5 / 25 / 50 / 100 mm
响应时间	1 ms (+单次处理时间4 ms)
电压	24 V DC (± 10 %)
显示屏	LED
输出	2x推挽输出
连接	M8或电缆出线
防护等级	IP 65



模块化设计

- 多种测量区域长度
- 可选的分辨率
- M8或电缆型号

方便易用

- 出厂配置
- 超薄外壳

简单的M8连接 信号冗余

- 检测范围达5米
- 循环时间短

可用性控制

- 当出现脏污时，通过输出、显示屏和LED发出故障预警消息


即插即用，稳定可靠

CMS700i 体积测量系统, 标准稳定, 快速适配。无需安装调试软件, 动态测量物体体积。

调试简单, 更换方便, 无需专业技术人员现场服务

CMS700i系列体积测量系统, 有别于市面多种体积测量系统的复杂调试。标准M12电气接口安装, 统一控制器算法, PROFINET 或 Ethernet TCP/IP输出。即使被测物体尺寸范围发生改变, 仅需要更改部分测量光幕产品可实现快速适配调试。即插即用, 参数设定通过webconfig内置网页版软件设定, 无需安装额外调试工具, 可视化界面方便用户理解测量功能参数。

技术数据	CMS708i	CMS748i
测量范围	最大2000*2000*2000mm	
测量区域长度	150~2960mm	
电压	220VAC	
输出接口	TCP/IP	PROFINET
输出数据	物体长、宽、高、体积、偏转角度	
扩展数据	可外部扩展称重系统及条码扫描系统	
防护等级	IP65	

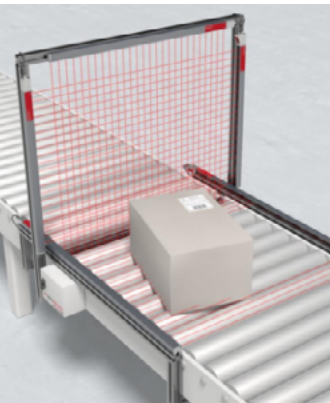

模块化设计

- 标准化产品组合方案
- 该系统可以订购, 以适应对象的大小和安装空间
- 统一的套装订货号不会遗漏任何附件

方便易用

- 方便连接电子秤、条形码阅读器外围设备
- 外围原始测量数据的直接数据传输
- 集成web服务器的远程诊断
- 自由更换零件, 无需专业技术人员现场指导

信号冗余

- 同时兼顾测量速度和精准度需求
- 透明介质的可靠检测
- 凹陷和凸起的被测物体体积评估

可用性控制

- 通过profinet接口可方便监控系统状态
- 综合污染控制, 提供准确报警信息

可靠安装，只在眨眼之间

易于处理的优点从安装和校准便开始体现。

附件和安装系统

为了可靠而轻松地安装不同光幕, 我们已经针对各种安装情况开发出适用附件, 通过这些附件, 我们的设备不仅易于安装, 还可轻松校准。

 
BT-2R1安装设备
用于安装CML 700i和CSL 710



BT-SB10支架
用于CML 700i、CSL 710



BT-SB10-S支架
用于安装CML 700i、CSL 710



BT-2L通孔安装
用于CSL 710和CML 700i



BT-10NC60滑块
用于安装CSR 780



MD 748i IO-Link主站模块
用于集成至PROFINET



自承式UDC设备柱
用于CML 700i和CSL 710的立式安装和校准

连接选择丰富: 直型连接、L型连接以及带M8、M12接头的互连电缆连接, 还可配备LED



选型表

CML720



订货号	发射端直连式型号
50119369	CML720i-T05-160.A-M12
50119370	CML720i-T05-240.A-M12
50119371	CML720i-T05-320.A-M12
50119372	CML720i-T05-400.A-M12
50119373	CML720i-T05-480.A-M12
50119374	CML720i-T05-560.A-M12
50119375	CML720i-T05-640.A-M12
50119376	CML720i-T05-720.A-M12
50119377	CML720i-T05-800.A-M12
50119378	CML720i-T05-880.A-M12
50119379	CML720i-T05-960.A-M12
50119380	CML720i-T05-1040.A-M12
50119381	CML720i-T05-1120.A-M12
50119382	CML720i-T05-1200.A-M12
50119383	CML720i-T05-1280.A-M12
50119384	CML720i-T05-1360.A-M12
50119385	CML720i-T05-1440.A-M12
50119386	CML720i-T05-1520.A-M12
50119387	CML720i-T05-1600.A-M12
50119388	CML720i-T05-1680.A-M12
50119389	CML720i-T05-1760.A-M12
50119390	CML720i-T05-1840.A-M12
50119391	CML720i-T05-1920.A-M12
50119392	CML720i-T05-2000.A-M12
50119393	CML720i-T05-2080.A-M12
50119394	CML720i-T05-2160.A-M12
50119395	CML720i-T05-2240.A-M12
50119396	CML720i-T05-2320.A-M12
50119397	CML720i-T05-2400.A-M12
50119398	CML720i-T05-2480.A-M12
50119399	CML720i-T05-2560.A-M12
50119400	CML720i-T05-2640.A-M12
50119401	CML720i-T05-2720.A-M12
50119402	CML720i-T05-2800.A-M12
50119403	CML720i-T05-2880.A-M12
50119404	CML720i-T05-2960.A-M12
50119405	CML720i-T10-160.A-M12
50119406	CML720i-T10-320.A-M12
50119407	CML720i-T10-480.A-M12
50119408	CML720i-T10-640.A-M12
50119409	CML720i-T10-800.A-M12



订货号	发射端背联式
50119450	CML720i-T05-160.R-M12
50119451	CML720i-T05-240.R-M12
50119452	CML720i-T05-320.R-M12
50119453	CML720i-T05-400.R-M12
50119454	CML720i-T05-480.R-M12
50119455	CML720i-T05-560.R-M12
50119456	CML720i-T05-640.R-M12
50119457	CML720i-T05-720.R-M12
50119458	CML720i-T05-800.R-M12
50119459	CML720i-T05-880.R-M12
50119460	CML720i-T05-960.R-M12
50119461	CML720i-T05-1040.R-M12
50119462	CML720i-T05-1120.R-M12
50119463	CML720i-T05-1200.R-M12
50119464	CML720i-T05-1280.R-M12
50119465	CML720i-T05-1360.R-M12
50119466	CML720i-T05-1440.R-M12
50119467	CML720i-T05-1520.R-M12
50119468	CML720i-T05-1600.R-M12
50119469	CML720i-T05-1680.R-M12
50119470	CML720i-T05-1760.R-M12
50119471	CML720i-T05-1840.R-M12
50119472	CML720i-T05-1920.R-M12
50119473	CML720i-T05-2000.R-M12
50119474	CML720i-T05-2080.R-M12
50119475	CML720i-T05-2160.R-M12
50119476	CML720i-T05-2240.R-M12
50119477	CML720i-T05-2320.R-M12
50119478	CML720i-T05-2400.R-M12
50119479	CML720i-T05-2480.R-M12
50119480	CML720i-T05-2560.R-M12
50119481	CML720i-T05-2640.R-M12
50119482	CML720i-T05-2720.R-M12
50119483	CML720i-T05-2800.R-M12
50119484	CML720i-T05-2880.R-M12
50119485	CML720i-T05-2960.R-M12
50119486	CML720i-T10-160.R-M12
50119487	CML720i-T10-320.R-M12
50119489	CML720i-T10-480.R-M12
50119490	CML720i-T10-640.R-M12
50119491	CML720i-T10-800.R-M12

选型表

CML720



订货号	发射端直连式型号
50119410	CML720i-T10-960.A-M12
50119411	CML720i-T10-1120.A-M12
50119412	CML720i-T10-1280.A-M12
50119413	CML720i-T10-1440.A-M12
50119414	CML720i-T10-1600.A-M12
50119415	CML720i-T10-1760.A-M12
50119416	CML720i-T10-1920.A-M12
50119417	CML720i-T10-2080.A-M12
50119418	CML720i-T10-2240.A-M12
50119419	CML720i-T10-2400.A-M12
50119420	CML720i-T10-2560.A-M12
50119421	CML720i-T10-2720.A-M12
50119422	CML720i-T10-2880.A-M12
50119423	CML720i-T20-150.A-M12
50119424	CML720i-T20-310.A-M12
50119425	CML720i-T20-470.A-M12
50119426	CML720i-T20-630.A-M12
50119427	CML720i-T20-790.A-M12
50119428	CML720i-T20-950.A-M12
50119429	CML720i-T20-1110.A-M12
50119430	CML720i-T20-1270.A-M12
50119431	CML720i-T20-1430.A-M12
50119432	CML720i-T20-1590.A-M12
50119433	CML720i-T20-1750.A-M12
50119434	CML720i-T20-1910.A-M12
50119435	CML720i-T20-2070.A-M12
50119436	CML720i-T20-2230.A-M12
50119437	CML720i-T20-2390.A-M12
50119438	CML720i-T20-2550.A-M12
50119439	CML720i-T20-2710.A-M12
50119440	CML720i-T20-2870.A-M12
50119441	CML720i-T40-290.A-M12
50119442	CML720i-T40-610.A-M12
50119443	CML720i-T40-930.A-M12
50119444	CML720i-T40-1250.A-M12
50119445	CML720i-T40-1570.A-M12
50119446	CML720i-T40-1890.A-M12
50119447	CML720i-T40-2210.A-M12
50119448	CML720i-T40-2530.A-M12
50119449	CML720i-T40-2850.A-M12



订货号	发射端背联式
50119492	CML720i-T10-960.R-M12
50119493	CML720i-T10-1120.R-M12
50119494	CML720i-T10-1280.R-M12
50119495	CML720i-T10-1440.R-M12
50119496	CML720i-T10-1600.R-M12
50119497	CML720i-T10-1760.R-M12
50119498	CML720i-T10-1920.R-M12
50119499	CML720i-T10-2080.R-M12
50119500	CML720i-T10-2240.R-M12
50119501	CML720i-T10-2400.R-M12
50119502	CML720i-T10-2560.R-M12
50119503	CML720i-T10-2720.R-M12
50119504	CML720i-T10-2880.R-M12
50119505	CML720i-T20-150.R-M12
50119506	CML720i-T20-310.R-M12
50119507	CML720i-T20-470.R-M12
50119508	CML720i-T20-630.R-M12
50119509	CML720i-T20-790.R-M12
50119510	CML720i-T20-950.R-M12
50119511	CML720i-T20-1110.R-M12
50119512	CML720i-T20-1270.R-M12
50119513	CML720i-T20-1430.R-M12
50119514	CML720i-T20-1590.R-M12
50119515	CML720i-T20-1750.R-M12
50119516	CML720i-T20-1910.R-M12
50119517	CML720i-T20-2070.R-M12
50119518	CML720i-T20-2230.R-M12
50119519	CML720i-T20-2390.R-M12
50119520	CML720i-T20-2550.R-M12
50119521	CML720i-T20-2710.R-M12
50119522	CML720i-T20-2870.R-M12
50119523	CML720i-T40-290.R-M12
50119524	CML720i-T40-610.R-M12
50119525	CML720i-T40-930.R-M12
50119526	CML720i-T40-1250.R-M12
50119527	CML720i-T40-1570.R-M12
50119528	CML720i-T40-1890.R-M12
50119529	CML720i-T40-2210.R-M12
50119530	CML720i-T40-2530.R-M12
50119531	CML720i-T40-2850.R-M12

选型表

CML720



CANopen

订货号	CANopen直连式接收端
50119607	CML720i-R05-160.A/CN-M12
50119608	CML720i-R05-240.A/CN-M12
50119609	CML720i-R05-320.A/CN-M12
50119610	CML720i-R05-400.A/CN-M12
50119611	CML720i-R05-480.A/CN-M12
50119612	CML720i-R05-560.A/CN-M12
50119613	CML720i-R05-640.A/CN-M12
50119614	CML720i-R05-720.A/CN-M12
50119615	CML720i-R05-800.A/CN-M12
50119616	CML720i-R05-880.A/CN-M12
50119617	CML720i-R05-960.A/CN-M12
50119618	CML720i-R05-1040.A/CN-M12
50119619	CML720i-R05-1120.A/CN-M12
50119620	CML720i-R05-1200.A/CN-M12
50119621	CML720i-R05-1280.A/CN-M12
50119622	CML720i-R05-1360.A/CN-M12
50119623	CML720i-R05-1440.A/CN-M12
50119624	CML720i-R05-1520.A/CN-M12
50119625	CML720i-R05-1600.A/CN-M12
50119626	CML720i-R05-1680.A/CN-M12
50119627	CML720i-R05-1760.A/CN-M12
50119628	CML720i-R05-1840.A/CN-M12
50119629	CML720i-R05-1920.A/CN-M12
50119630	CML720i-R05-2000.A/CN-M12
50119631	CML720i-R05-2080.A/CN-M12
50119632	CML720i-R05-2160.A/CN-M12
50119633	CML720i-R05-2240.A/CN-M12
50119634	CML720i-R05-2320.A/CN-M12
50119635	CML720i-R05-2400.A/CN-M12
50119636	CML720i-R05-2480.A/CN-M12
50119637	CML720i-R05-2560.A/CN-M12
50119638	CML720i-R05-2640.A/CN-M12
50119639	CML720i-R05-2720.A/CN-M12
50119640	CML720i-R05-2800.A/CN-M12
50119641	CML720i-R05-2880.A/CN-M12
50119642	CML720i-R05-2960.A/CN-M12
50119643	CML720i-R10-160.A/CN-M12
50119644	CML720i-R10-320.A/CN-M12
50119646	CML720i-R10-640.A/CN-M12
50119647	CML720i-R10-800.A/CN-M12
50119648	CML720i-R10-960.A/CN-M12



IO-Link

订货号	IO-link直连式接收端
50119716	CML720i-R05-160.A/L-M12
50119717	CML720i-R05-240.A/L-M12
50119718	CML720i-R05-320.A/L-M12
50119719	CML720i-R05-400.A/L-M12
50119720	CML720i-R05-480.A/L-M12
50119721	CML720i-R05-560.A/L-M12
50119722	CML720i-R05-640.A/L-M12
50119723	CML720i-R05-720.A/L-M12
50119724	CML720i-R05-800.A/L-M12
50119725	CML720i-R05-880.A/L-M12
50119726	CML720i-R05-960.A/L-M12
50119727	CML720i-R05-1040.A/L-M12
50119728	CML720i-R05-1120.A/L-M12
50119729	CML720i-R05-1200.A/L-M12
50119730	CML720i-R05-1280.A/L-M12
50119731	CML720i-R05-1360.A/L-M12
50119732	CML720i-R05-1440.A/L-M12
50119733	CML720i-R05-1520.A/L-M12
50119734	CML720i-R05-1600.A/L-M12
50119735	CML720i-R05-1680.A/L-M12
50119736	CML720i-R05-1760.A/L-M12
50119737	CML720i-R05-1840.A/L-M12
50119738	CML720i-R05-1920.A/L-M12
50119739	CML720i-R05-2000.A/L-M12
50119740	CML720i-R05-2080.A/L-M12
50119741	CML720i-R05-2160.A/L-M12
50119742	CML720i-R05-2240.A/L-M12
50119743	CML720i-R05-2320.A/L-M12
50119744	CML720i-R05-2400.A/L-M12
50119745	CML720i-R05-2480.A/L-M12
50119746	CML720i-R05-2560.A/L-M12
50119747	CML720i-R05-2640.A/L-M12
50119748	CML720i-R05-2720.A/L-M12
50119749	CML720i-R05-2800.A/L-M12
50119750	CML720i-R05-2880.A/L-M12
50119751	CML720i-R05-2960.A/L-M12
50119752	CML720i-R10-160.A/L-M12
50119753	CML720i-R10-320.A/L-M12
50119754	CML720i-R10-480.A/L-M12
50119755	CML720i-R10-640.A/L-M12
50119756	CML720i-R10-800.A/L-M12

选型表

CML720



CANopen

订货号	CANopen直连式接收端
50119649	CML720i-R10-1120.A/CN-M12
50119650	CML720i-R10-1280.A/CN-M12
50119645	CML720i-R10-480.A/CN-M12
50119651	CML720i-R10-1440.A/CN-M12
50119652	CML720i-R10-1600.A/CN-M12
50119653	CML720i-R10-1760.A/CN-M12
50119654	CML720i-R10-1920.A/CN-M12
50119655	CML720i-R10-2080.A/CN-M12
50119656	CML720i-R10-2240.A/CN-M12
50119657	CML720i-R10-2400.A/CN-M12
50119658	CML720i-R10-2560.A/CN-M12
50119659	CML720i-R10-2720.A/CN-M12
50119660	CML720i-R10-2880.A/CN-M12
50119661	CML720i-R20-150.A/CN-M12
50119662	CML720i-R20-310.A/CN-M12
50119663	CML720i-R20-470.A/CN-M12
50119664	CML720i-R20-630.A/CN-M12
50119665	CML720i-R20-790.A/CN-M12
50119666	CML720i-R20-950.A/CN-M12
50119667	CML720i-R20-1110.A/CN-M12
50119668	CML720i-R20-1270.A/CN-M12
50119669	CML720i-R20-1430.A/CN-M12
50119670	CML720i-R20-1590.A/CN-M12
50119671	CML720i-R20-1750.A/CN-M12
50119672	CML720i-R20-1910.A/CN-M12
50119673	CML720i-R20-2070.A/CN-M12
50119674	CML720i-R20-2230.A/CN-M12
50119675	CML720i-R20-2390.A/CN-M12
50119676	CML720i-R20-2550.A/CN-M12
50119677	CML720i-R20-2710.A/CN-M12
50119678	CML720i-R20-2870.A/CN-M12
50119679	CML720i-R40-290.A/CN-M12
50119680	CML720i-R40-610.A/CN-M12
50119681	CML720i-R40-930.A/CN-M12
50119682	CML720i-R40-1250.A/CN-M12
50119683	CML720i-R40-1570.A/CN-M12
50119684	CML720i-R40-1890.A/CN-M12
50119685	CML720i-R40-2210.A/CN-M12
50119686	CML720i-R40-2530.A/CN-M12
50119687	CML720i-R40-2850.A/CN-M12



IO-Link

订货号	IO-link直连式接收端
50119757	CML720i-R10-960.A/L-M12
50119758	CML720i-R10-1120.A/L-M12
50119759	CML720i-R10-1280.A/L-M12
50119760	CML720i-R10-1440.A/L-M12
50119761	CML720i-R10-1600.A/L-M12
50119762	CML720i-R10-1760.A/L-M12
50119763	CML720i-R10-1920.A/L-M12
50119764	CML720i-R10-2080.A/L-M12
50119765	CML720i-R10-2240.A/L-M12
50119766	CML720i-R10-2400.A/L-M12
50119767	CML720i-R10-2560.A/L-M12
50119768	CML720i-R10-2720.A/L-M12
50119769	CML720i-R10-2880.A/L-M12
50119770	CML720i-R20-150.A/L-M12
50119771	CML720i-R20-310.A/L-M12
50119772	CML720i-R20-470.A/L-M12
50119773	CML720i-R20-630.A/L-M12
50119774	CML720i-R20-790.A/L-M12
50119775	CML720i-R20-950.A/L-M12
50119776	CML720i-R20-1110.A/L-M12
50119777	CML720i-R20-1270.A/L-M12
50119778	CML720i-R20-1430.A/L-M12
50119779	CML720i-R20-1590.A/L-M12
50119780	CML720i-R20-1750.A/L-M12
50119781	CML720i-R20-1910.A/L-M12
50119782	CML720i-R20-2070.A/L-M12
50119783	CML720i-R20-2230.A/L-M12
50119784	CML720i-R20-2390.A/L-M12
50119785	CML720i-R20-2550.A/L-M12
50119786	CML720i-R20-2710.A/L-M12
50119787	CML720i-R20-2870.A/L-M12
50119788	CML720i-R40-290.A/L-M12
50119789	CML720i-R40-610.A/L-M12
50119790	CML720i-R40-930.A/L-M12
50119791	CML720i-R40-1250.A/L-M12
50119792	CML720i-R40-1570.A/L-M12
50119793	CML720i-R40-1890.A/L-M12
50119794	CML720i-R40-2210.A/L-M12
50119795	CML720i-R40-2530.A/L-M12
50119796	CML720i-R40-2850.A/L-M12

选型表

CML720



ANALOG

订货号	模拟量直连式接收端
50119797	CML720i-R05-160.A/CV-M12
50119798	CML720i-R05-240.A/CV-M12
50119799	CML720i-R05-320.A/CV-M12
50119800	CML720i-R05-400.A/CV-M12
50119801	CML720i-R05-480.A/CV-M12
50119802	CML720i-R05-560.A/CV-M12
50119803	CML720i-R05-640.A/CV-M12
50119804	CML720i-R05-720.A/CV-M12
50119805	CML720i-R05-800.A/CV-M12
50119806	CML720i-R05-880.A/CV-M12
50119807	CML720i-R05-960.A/CV-M12
50119808	CML720i-R05-1040.A/CV-M12
50119809	CML720i-R05-1120.A/CV-M12
50119810	CML720i-R05-1200.A/CV-M12
50119811	CML720i-R05-1280.A/CV-M12
50119812	CML720i-R05-1360.A/CV-M12
50119813	CML720i-R05-1440.A/CV-M12
50119814	CML720i-R05-1520.A/CV-M12
50119815	CML720i-R05-1600.A/CV-M12
50119816	CML720i-R05-1680.A/CV-M12
50119817	CML720i-R05-1760.A/CV-M12
50119818	CML720i-R05-1840.A/CV-M12
50119819	CML720i-R05-1920.A/CV-M12
50119820	CML720i-R05-2000.A/CV-M12
50119821	CML720i-R05-2080.A/CV-M12
50119822	CML720i-R05-2160.A/CV-M12
50119823	CML720i-R05-2240.A/CV-M12
50119824	CML720i-R05-2320.A/CV-M12
50119825	CML720i-R05-2400.A/CV-M12
50119826	CML720i-R05-2480.A/CV-M12
50119827	CML720i-R05-2560.A/CV-M12
50119828	CML720i-R05-2640.A/CV-M12
50119829	CML720i-R05-2720.A/CV-M12
50119830	CML720i-R05-2800.A/CV-M12
50119831	CML720i-R05-2880.A/CV-M12
50119832	CML720i-R05-2960.A/CV-M12
50119833	CML720i-R10-160.A/CV-M12
50119834	CML720i-R10-320.A/CV-M12
50119835	CML720i-R10-480.A/CV-M12
50119836	CML720i-R10-640.A/CV-M12
50119837	CML720i-R10-800.A/CV-M12



CANopen

订货号	CANopen背联式接收端
50119905	CML720i-R05-160.R/CN-M12
50119906	CML720i-R05-240.R/CN-M12
50119907	CML720i-R05-320.R/CN-M12
50119908	CML720i-R05-400.R/CN-M12
50119909	CML720i-R05-480.R/CN-M12
50119910	CML720i-R05-560.R/CN-M12
50119911	CML720i-R05-640.R/CN-M12
50119912	CML720i-R05-720.R/CN-M12
50119913	CML720i-R05-800.R/CN-M12
50119914	CML720i-R05-880.R/CN-M12
50119915	CML720i-R05-960.R/CN-M12
50119916	CML720i-R05-1040.R/CN-M12
50119917	CML720i-R05-1120.R/CN-M12
50119918	CML720i-R05-1200.R/CN-M12
50119919	CML720i-R05-1280.R/CN-M12
50119920	CML720i-R05-1360.R/CN-M12
50119921	CML720i-R05-1440.R/CN-M12
50119922	CML720i-R05-1520.R/CN-M12
50119923	CML720i-R05-1600.R/CN-M12
50119924	CML720i-R05-1680.R/CN-M12
50119925	CML720i-R05-1760.R/CN-M12
50119926	CML720i-R05-1840.R/CN-M12
50119927	CML720i-R05-1920.R/CN-M12
50119928	CML720i-R05-2000.R/CN-M12
50119929	CML720i-R05-2080.R/CN-M12
50119930	CML720i-R05-2160.R/CN-M12
50119931	CML720i-R05-2240.R/CN-M12
50119932	CML720i-R05-2320.R/CN-M12
50119933	CML720i-R05-2400.R/CN-M12
50119934	CML720i-R05-2480.R/CN-M12
50119935	CML720i-R05-2560.R/CN-M12
50119936	CML720i-R05-2640.R/CN-M12
50119937	CML720i-R05-2720.R/CN-M12
50119938	CML720i-R05-2800.R/CN-M12
50119939	CML720i-R05-2880.R/CN-M12
50119940	CML720i-R05-2960.R/CN-M12
50119941	CML720i-R10-160.R/CN-M12
50119942	CML720i-R10-320.R/CN-M12
50119943	CML720i-R10-480.R/CN-M12
50119944	CML720i-R10-640.R/CN-M12
50119945	CML720i-R10-800.R/CN-M12

选型表

CML720



ANALOG

订货号	模拟量直连式接收端
50119838	CML720i-R10-960.A/CV-M12
50119839	CML720i-R10-1120.A/CV-M12
50119840	CML720i-R10-1280.A/CV-M12
50119841	CML720i-R10-1440.A/CV-M12
50119842	CML720i-R10-1600.A/CV-M12
50119843	CML720i-R10-1760.A/CV-M12
50119844	CML720i-R10-1920.A/CV-M12
50119845	CML720i-R10-2080.A/CV-M12
50119846	CML720i-R10-2240.A/CV-M12
50119847	CML720i-R10-2400.A/CV-M12
50119848	CML720i-R10-2560.A/CV-M12
50119849	CML720i-R10-2720.A/CV-M12
50119850	CML720i-R10-2880.A/CV-M12
50119851	CML720i-R20-150.A/CV-M12
50119852	CML720i-R20-310.A/CV-M12
50119853	CML720i-R20-470.A/CV-M12
50119854	CML720i-R20-630.A/CV-M12
50119855	CML720i-R20-790.A/CV-M12
50119856	CML720i-R20-950.A/CV-M12
50119857	CML720i-R20-1110.A/CV-M12
50119858	CML720i-R20-1270.A/CV-M12
50119859	CML720i-R20-1430.A/CV-M12
50119860	CML720i-R20-1590.A/CV-M12
50119861	CML720i-R20-1750.A/CV-M12
50119862	CML720i-R20-1910.A/CV-M12
50119863	CML720i-R20-2070.A/CV-M12
50119864	CML720i-R20-2230.A/CV-M12
50119865	CML720i-R20-2390.A/CV-M12
50119866	CML720i-R20-2550.A/CV-M12
50119867	CML720i-R20-2710.A/CV-M12
50119868	CML720i-R20-2870.A/CV-M12
50119869	CML720i-R40-290.A/CV-M12
50119870	CML720i-R40-610.A/CV-M12
50119871	CML720i-R40-930.A/CV-M12
50119872	CML720i-R40-1250.A/CV-M12
50119873	CML720i-R40-1570.A/CV-M12
50119874	CML720i-R40-1890.A/CV-M12
50119875	CML720i-R40-2210.A/CV-M12
50119876	CML720i-R40-2530.A/CV-M12
50119877	CML720i-R40-2850.A/CV-M12



CANopen

订货号	CANopen背联式接收端
50119946	CML720i-R10-960.R/CN-M12
50119947	CML720i-R10-1120.R/CN-M12
50119948	CML720i-R10-1280.R/CN-M12
50119949	CML720i-R10-1440.R/CN-M12
50119950	CML720i-R10-1600.R/CN-M12
50119951	CML720i-R10-1760.R/CN-M12
50119952	CML720i-R10-1920.R/CN-M12
50119953	CML720i-R10-2080.R/CN-M12
50119954	CML720i-R10-2240.R/CN-M12
50119955	CML720i-R10-2400.R/CN-M12
50119956	CML720i-R10-2560.R/CN-M12
50119957	CML720i-R10-2720.R/CN-M12
50119958	CML720i-R10-2880.R/CN-M12
50119959	CML720i-R20-150.R/CN-M12
50119960	CML720i-R20-310.R/CN-M12
50119961	CML720i-R20-470.R/CN-M12
50119962	CML720i-R20-630.R/CN-M12
50119963	CML720i-R20-790.R/CN-M12
50119964	CML720i-R20-950.R/CN-M12
50119965	CML720i-R20-1110.R/CN-M12
50119966	CML720i-R20-1270.R/CN-M12
50119967	CML720i-R20-1430.R/CN-M12
50119968	CML720i-R20-1590.R/CN-M12
50119969	CML720i-R20-1750.R/CN-M12
50119970	CML720i-R20-1910.R/CN-M12
50119971	CML720i-R20-2070.R/CN-M12
50119972	CML720i-R20-2230.R/CN-M12
50119973	CML720i-R20-2390.R/CN-M12
50119974	CML720i-R20-2550.R/CN-M12
50119975	CML720i-R20-2710.R/CN-M12
50119976	CML720i-R20-2870.R/CN-M12
50119977	CML720i-R40-290.R/CN-M12
50119978	CML720i-R40-610.R/CN-M12
50119979	CML720i-R40-930.R/CN-M12
50119980	CML720i-R40-1250.R/CN-M12
50119981	CML720i-R40-1570.R/CN-M12
50119982	CML720i-R40-1890.R/CN-M12
50119983	CML720i-R40-2210.R/CN-M12
50119984	CML720i-R40-2530.R/CN-M12
50119985	CML720i-R40-2850.R/CN-M12

选型表

CML720



订货号	IO-link背联式接收端
50119986	CML720i-R05-160.R/L-M12
50119987	CML720i-R05-240.R/L-M12
50119988	CML720i-R05-320.R/L-M12
50119989	CML720i-R05-400.R/L-M12
50119990	CML720i-R05-480.R/L-M12
50119991	CML720i-R05-560.R/L-M12
50119992	CML720i-R05-640.R/L-M12
50119993	CML720i-R05-720.R/L-M12
50119994	CML720i-R05-800.R/L-M12
50119995	CML720i-R05-880.R/L-M12
50119996	CML720i-R05-960.R/L-M12
50119997	CML720i-R05-1040.R/L-M12
50119998	CML720i-R05-1120.R/L-M12
50119999	CML720i-R05-1200.R/L-M12
50120054	CML720i-R05-1280.R/L-M12
50120055	CML720i-R05-1360.R/L-M12
50120056	CML720i-R05-1440.R/L-M12
50120057	CML720i-R05-1520.R/L-M12
50120058	CML720i-R05-1600.R/L-M12
50120059	CML720i-R05-1680.R/L-M12
50120060	CML720i-R05-1760.R/L-M12
50120061	CML720i-R05-1840.R/L-M12
50120062	CML720i-R05-1920.R/L-M12
50120063	CML720i-R05-2000.R/L-M12
50120064	CML720i-R05-2080.R/L-M12
50120065	CML720i-R05-2160.R/L-M12
50120066	CML720i-R05-2240.R/L-M12
50120067	CML720i-R05-2320.R/L-M12
50120068	CML720i-R05-2400.R/L-M12
50120069	CML720i-R05-2480.R/L-M12
50120070	CML720i-R05-2560.R/L-M12
50120071	CML720i-R05-2640.R/L-M12
50120072	CML720i-R05-2720.R/L-M12
50120073	CML720i-R05-2800.R/L-M12
50120074	CML720i-R05-2880.R/L-M12
50120075	CML720i-R05-2960.R/L-M12
50120076	CML720i-R10-160.R/L-M12
50120077	CML720i-R10-320.R/L-M12
50120078	CML720i-R10-480.R/L-M12
50120079	CML720i-R10-640.R/L-M12
50120080	CML720i-R10-800.R/L-M12



订货号	模拟量背联式接收端
50120123	CML720i-R05-160.R/CV-M12
50120124	CML720i-R05-240.R/CV-M12
50120125	CML720i-R05-320.R/CV-M12
50120126	CML720i-R05-400.R/CV-M12
50120127	CML720i-R05-480.R/CV-M12
50120128	CML720i-R05-560.R/CV-M12
50120129	CML720i-R05-640.R/CV-M12
50120130	CML720i-R05-720.R/CV-M12
50120131	CML720i-R05-800.R/CV-M12
50120132	CML720i-R05-880.R/CV-M12
50120133	CML720i-R05-960.R/CV-M12
50120134	CML720i-R05-1040.R/CV-M12
50120135	CML720i-R05-1120.R/CV-M12
50120136	CML720i-R05-1200.R/CV-M12
50120137	CML720i-R05-1280.R/CV-M12
50120138	CML720i-R05-1360.R/CV-M12
50120139	CML720i-R05-1440.R/CV-M12
50120140	CML720i-R05-1520.R/CV-M12
50120141	CML720i-R05-1600.R/CV-M12
50120142	CML720i-R05-1680.R/CV-M12
50120143	CML720i-R05-1760.R/CV-M12
50120144	CML720i-R05-1840.R/CV-M12
50120145	CML720i-R05-1920.R/CV-M12
50120146	CML720i-R05-2000.R/CV-M12
50120147	CML720i-R05-2080.R/CV-M12
50120148	CML720i-R05-2160.R/CV-M12
50120149	CML720i-R05-2240.R/CV-M12
50120150	CML720i-R05-2320.R/CV-M12
50120151	CML720i-R05-2400.R/CV-M12
50120152	CML720i-R05-2480.R/CV-M12
50120153	CML720i-R05-2560.R/CV-M12
50120154	CML720i-R05-2640.R/CV-M12
50120155	CML720i-R05-2720.R/CV-M12
50120156	CML720i-R05-2800.R/CV-M12
50120157	CML720i-R05-2880.R/CV-M12
50120158	CML720i-R05-2960.R/CV-M12
50120159	CML720i-R10-160.R/CV-M12
50120160	CML720i-R10-320.R/CV-M12
50120161	CML720i-R10-480.R/CV-M12
50120163	CML720i-R10-640.R/CV-M12
50120164	CML720i-R10-800.R/CV-M12

选型表

CML720



订货号	IO-link背联式接收端
50120081	CML720i-R10-960.R/L-M12
50120082	CML720i-R10-1120.R/L-M12
50120083	CML720i-R10-1280.R/L-M12
50120084	CML720i-R10-1440.R/L-M12
50120085	CML720i-R10-1600.R/L-M12
50120086	CML720i-R10-1760.R/L-M12
50120087	CML720i-R10-1920.R/L-M12
50120088	CML720i-R10-2080.R/L-M12
50120089	CML720i-R10-2240.R/L-M12
50120090	CML720i-R10-2400.R/L-M12
50120091	CML720i-R10-2560.R/L-M12
50120092	CML720i-R10-2720.R/L-M12
50120093	CML720i-R10-2880.R/L-M12
50120094	CML720i-R20-150.R/L-M12
50120095	CML720i-R20-310.R/L-M12
50120096	CML720i-R20-470.R/L-M12
50120097	CML720i-R20-630.R/L-M12
50120098	CML720i-R20-790.R/L-M12
50120099	CML720i-R20-950.R/L-M12
50120100	CML720i-R20-1110.R/L-M12
50120101	CML720i-R20-1270.R/L-M12
50120102	CML720i-R20-1430.R/L-M12
50120103	CML720i-R20-1590.R/L-M12
50120104	CML720i-R20-1750.R/L-M12
50120105	CML720i-R20-1910.R/L-M12
50120106	CML720i-R20-2070.R/L-M12
50120107	CML720i-R20-2230.R/L-M12
50120109	CML720i-R20-2390.R/L-M12
50120110	CML720i-R20-2550.R/L-M12
50120111	CML720i-R20-2710.R/L-M12
50120112	CML720i-R20-2870.R/L-M12
50120113	CML720i-R40-290.R/L-M12
50120114	CML720i-R40-610.R/L-M12
50120115	CML720i-R40-930.R/L-M12
50120116	CML720i-R40-1250.R/L-M12
50120117	CML720i-R40-1570.R/L-M12
50120118	CML720i-R40-1890.R/L-M12
50120119	CML720i-R40-2210.R/L-M12
50120120	CML720i-R40-2530.R/L-M12
50120121	CML720i-R40-2850.R/L-M12



订货号	模拟量背联式接收端
50120165	CML720i-R10-960.R/CV-M12
50120166	CML720i-R10-1120.R/CV-M12
50120167	CML720i-R10-1280.R/CV-M12
50120168	CML720i-R10-1440.R/CV-M12
50120169	CML720i-R10-1600.R/CV-M12
50120170	CML720i-R10-1760.R/CV-M12
50120171	CML720i-R10-1920.R/CV-M12
50120172	CML720i-R10-2080.R/CV-M12
50120173	CML720i-R10-2240.R/CV-M12
50120174	CML720i-R10-2400.R/CV-M12
50120175	CML720i-R10-2560.R/CV-M12
50120176	CML720i-R10-2720.R/CV-M12
50120177	CML720i-R10-2880.R/CV-M12
50120178	CML720i-R20-150.R/CV-M12
50120179	CML720i-R20-310.R/CV-M12
50120180	CML720i-R20-470.R/CV-M12
50120181	CML720i-R20-630.R/CV-M12
50120182	CML720i-R20-790.R/CV-M12
50120183	CML720i-R20-950.R/CV-M12
50120184	CML720i-R20-1110.R/CV-M12
50120185	CML720i-R20-1270.R/CV-M12
50120186	CML720i-R20-1430.R/CV-M12
50120187	CML720i-R20-1590.R/CV-M12
50120188	CML720i-R20-1750.R/CV-M12
50120189	CML720i-R20-1910.R/CV-M12
50120190	CML720i-R20-2070.R/CV-M12
50120191	CML720i-R20-2230.R/CV-M12
50120192	CML720i-R20-2390.R/CV-M12
50120193	CML720i-R20-2550.R/CV-M12
50120194	CML720i-R20-2710.R/CV-M12
50120195	CML720i-R20-2870.R/CV-M12
50120196	CML720i-R40-290.R/CV-M12
50120197	CML720i-R40-610.R/CV-M12
50120198	CML720i-R40-930.R/CV-M12
50120199	CML720i-R40-1250.R/CV-M12
50120200	CML720i-R40-1570.R/CV-M12
50120201	CML720i-R40-1890.R/CV-M12
50120202	CML720i-R40-2210.R/CV-M12
50120203	CML720i-R40-2530.R/CV-M12
50120204	CML720i-R40-2850.R/CV-M12

选型表

CML720



订货号	RS485直连式接收端
50123441	CML720i-R05-160.A/D3-M12
50123442	CML720i-R05-240.A/D3-M12
50123443	CML720i-R05-320.A/D3-M12
50123444	CML720i-R05-400.A/D3-M12
50123445	CML720i-R05-480.A/D3-M12
50123446	CML720i-R05-560.A/D3-M12
50123447	CML720i-R05-640.A/D3-M12
50123448	CML720i-R05-720.A/D3-M12
50123449	CML720i-R05-800.A/D3-M12
50123450	CML720i-R05-880.A/D3-M12
50123451	CML720i-R05-960.A/D3-M12
50123452	CML720i-R05-1040.A/D3-M12
50123453	CML720i-R05-1120.A/D3-M12
50123454	CML720i-R05-1200.A/D3-M12
50123455	CML720i-R05-1280.A/D3-M12
50123456	CML720i-R05-1360.A/D3-M12
50123457	CML720i-R05-1440.A/D3-M12
50123458	CML720i-R05-1520.A/D3-M12
50123459	CML720i-R05-1600.A/D3-M12
50123460	CML720i-R05-1680.A/D3-M12
50123461	CML720i-R05-1760.A/D3-M12
50123462	CML720i-R05-1840.A/D3-M12
50123463	CML720i-R05-1920.A/D3-M12
50123464	CML720i-R05-2000.A/D3-M12
50123465	CML720i-R05-2080.A/D3-M12
50123466	CML720i-R05-2160.A/D3-M12
50123467	CML720i-R05-2240.A/D3-M12
50123468	CML720i-R05-2320.A/D3-M12
50123469	CML720i-R05-2400.A/D3-M12
50123470	CML720i-R05-2480.A/D3-M12
50123471	CML720i-R05-2560.A/D3-M12
50123472	CML720i-R05-2640.A/D3-M12
50123473	CML720i-R05-2720.A/D3-M12
50123474	CML720i-R05-2800.A/D3-M12
50123475	CML720i-R05-2880.A/D3-M12
50123476	CML720i-R05-2960.A/D3-M12
50123478	CML720i-R10-160.A/D3-M12
50123479	CML720i-R10-320.A/D3-M12
50123480	CML720i-R10-480.A/D3-M12
50123481	CML720i-R10-640.A/D3-M12
50123482	CML720i-R10-800.A/D3-M12



订货号	RS485背联式接收端
50123576	CML720i-R05-160.R/D3-M12
50123577	CML720i-R05-240.R/D3-M12
50123578	CML720i-R05-320.R/D3-M12
50123579	CML720i-R05-400.R/D3-M12
50123580	CML720i-R05-480.R/D3-M12
50123581	CML720i-R05-560.R/D3-M12
50123582	CML720i-R05-640.R/D3-M12
50123583	CML720i-R05-720.R/D3-M12
50123584	CML720i-R05-800.R/D3-M12
50123585	CML720i-R05-880.R/D3-M12
50123586	CML720i-R05-960.R/D3-M12
50123587	CML720i-R05-1040.R/D3-M12
50123588	CML720i-R05-1120.R/D3-M12
50123589	CML720i-R05-1200.R/D3-M12
50123590	CML720i-R05-1280.R/D3-M12
50123591	CML720i-R05-1360.R/D3-M12
50123592	CML720i-R05-1440.R/D3-M12
50123593	CML720i-R05-1520.R/D3-M12
50123594	CML720i-R05-1600.R/D3-M12
50123595	CML720i-R05-1680.R/D3-M12
50123596	CML720i-R05-1760.R/D3-M12
50123597	CML720i-R05-1840.R/D3-M12
50123598	CML720i-R05-1920.R/D3-M12
50123599	CML720i-R05-2000.R/D3-M12
50123600	CML720i-R05-2080.R/D3-M12
50123601	CML720i-R05-2160.R/D3-M12
50123602	CML720i-R05-2240.R/D3-M12
50123603	CML720i-R05-2320.R/D3-M12
50123604	CML720i-R05-2400.R/D3-M12
50123605	CML720i-R05-2480.R/D3-M12
50123606	CML720i-R05-2560.R/D3-M12
50123607	CML720i-R05-2640.R/D3-M12
50123608	CML720i-R05-2720.R/D3-M12
50123609	CML720i-R05-2800.R/D3-M12
50123610	CML720i-R05-2880.R/D3-M12
50123611	CML720i-R05-2960.R/D3-M12
50123612	CML720i-R10-160.R/D3-M12
50123613	CML720i-R10-320.R/D3-M12
50123614	CML720i-R10-480.R/D3-M12
50123615	CML720i-R10-640.R/D3-M12
50123616	CML720i-R10-800.R/D3-M12

选型表

CML720



订货号	RS485直连式接收端
50123483	CML720i-R10-960.A/D3-M12
50123484	CML720i-R10-1120.A/D3-M12
50123485	CML720i-R10-1280.A/D3-M12
50123486	CML720i-R10-1440.A/D3-M12
50123487	CML720i-R10-1600.A/D3-M12
50123488	CML720i-R10-1760.A/D3-M12
50123489	CML720i-R10-1920.A/D3-M12
50123490	CML720i-R10-2080.A/D3-M12
50123491	CML720i-R10-2240.A/D3-M12
50123493	CML720i-R10-2400.A/D3-M12
50123494	CML720i-R10-2560.A/D3-M12
50123495	CML720i-R10-2720.A/D3-M12
50123496	CML720i-R10-2880.A/D3-M12
50123549	CML720i-R20-150.A/D3-M12
50123550	CML720i-R20-310.A/D3-M12
50123551	CML720i-R20-470.A/D3-M12
50123552	CML720i-R20-630.A/D3-M12
50123553	CML720i-R20-790.A/D3-M12
50123554	CML720i-R20-950.A/D3-M12
50123555	CML720i-R20-1110.A/D3-M12
50123556	CML720i-R20-1270.A/D3-M12
50123557	CML720i-R20-1430.A/D3-M12
50123558	CML720i-R20-1590.A/D3-M12
50123559	CML720i-R20-1750.A/D3-M12
50123560	CML720i-R20-1910.A/D3-M12
50123561	CML720i-R20-2070.A/D3-M12
50123562	CML720i-R20-2230.A/D3-M12
50123563	CML720i-R20-2390.A/D3-M12
50123564	CML720i-R20-2550.A/D3-M12
50123565	CML720i-R20-2710.A/D3-M12
50123566	CML720i-R20-2870.A/D3-M12
50123567	CML720i-R40-290.A/D3-M12
50123568	CML720i-R40-610.A/D3-M12
50123569	CML720i-R40-930.A/D3-M12
50123570	CML720i-R40-1250.A/D3-M12
50123571	CML720i-R40-1570.A/D3-M12
50123572	CML720i-R40-1890.A/D3-M12
50123573	CML720i-R40-2210.A/D3-M12
50123574	CML720i-R40-2530.A/D3-M12
50123575	CML720i-R40-2850.A/D3-M12



订货号	RS485背联式接收端
50123617	CML720i-R10-960.R/D3-M12
50123618	CML720i-R10-1120.R/D3-M12
50123619	CML720i-R10-1280.R/D3-M12
50123620	CML720i-R10-1440.R/D3-M12
50123621	CML720i-R10-1600.R/D3-M12
50123622	CML720i-R10-1760.R/D3-M12
50123623	CML720i-R10-1920.R/D3-M12
50123624	CML720i-R10-2080.R/D3-M12
50123625	CML720i-R10-2240.R/D3-M12
50123626	CML720i-R10-2400.R/D3-M12
50123627	CML720i-R10-2560.R/D3-M12
50123628	CML720i-R10-2720.R/D3-M12
50123629	CML720i-R10-2880.R/D3-M12
50123630	CML720i-R20-150.R/D3-M12
50123631	CML720i-R20-310.R/D3-M12
50123632	CML720i-R20-470.R/D3-M12
50123633	CML720i-R20-630.R/D3-M12
50123634	CML720i-R20-790.R/D3-M12
50123635	CML720i-R20-950.R/D3-M12
50123636	CML720i-R20-1110.R/D3-M12
50123637	CML720i-R20-1270.R/D3-M12
50123638	CML720i-R20-1430.R/D3-M12
50123639	CML720i-R20-1590.R/D3-M12
50123640	CML720i-R20-1750.R/D3-M12
50123641	CML720i-R20-1910.R/D3-M12
50123642	CML720i-R20-2070.R/D3-M12
50123643	CML720i-R20-2230.R/D3-M12
50123644	CML720i-R20-2390.R/D3-M12
50123645	CML720i-R20-2550.R/D3-M12
50123646	CML720i-R20-2710.R/D3-M12
50123647	CML720i-R20-2870.R/D3-M12
50123648	CML720i-R40-290.R/D3-M12
50123651	CML720i-R40-610.R/D3-M12
50123652	CML720i-R40-930.R/D3-M12
50123653	CML720i-R40-1250.R/D3-M12
50123654	CML720i-R40-1570.R/D3-M12
50123655	CML720i-R40-1890.R/D3-M12
50123656	CML720i-R40-2210.R/D3-M12
50123657	CML720i-R40-2530.R/D3-M12
50123658	CML720i-R40-2850.R/D3-M12

选型表

CML720



订货号	Profibus-DP直连式接收端
50122894	CML720i-R05-160.A/PB-M12
50122916	CML720i-R05-240.A/PB-M12
50122935	CML720i-R05-320.A/PB-M12
50122936	CML720i-R05-400.A/PB-M12
50122937	CML720i-R05-480.A/PB-M12
50122938	CML720i-R05-560.A/PB-M12
50122939	CML720i-R05-640.A/PB-M12
50122940	CML720i-R05-720.A/PB-M12
50122954	CML720i-R05-800.A/PB-M12
50122955	CML720i-R05-880.A/PB-M12
50122956	CML720i-R05-960.A/PB-M12
50122880	CML720i-R05-1040.A/PB-M12
50122883	CML720i-R05-1120.A/PB-M12
50122885	CML720i-R05-1200.A/PB-M12
50122887	CML720i-R05-1280.A/PB-M12
50122888	CML720i-R05-1360.A/PB-M12
50122890	CML720i-R05-1440.A/PB-M12
50122892	CML720i-R05-1520.A/PB-M12
50122896	CML720i-R05-1600.A/PB-M12
50122898	CML720i-R05-1680.A/PB-M12
50122900	CML720i-R05-1760.A/PB-M12
50122902	CML720i-R05-1840.A/PB-M12
50122904	CML720i-R05-1920.A/PB-M12
50122906	CML720i-R05-2000.A/PB-M12
50122908	CML720i-R05-2080.A/PB-M12
50122913	CML720i-R05-2160.A/PB-M12
50122914	CML720i-R05-2240.A/PB-M12
50122915	CML720i-R05-2320.A/PB-M12
50122917	CML720i-R05-2400.A/PB-M12
50122918	CML720i-R05-2480.A/PB-M12
50122919	CML720i-R05-2560.A/PB-M12
50122920	CML720i-R05-2640.A/PB-M12
50122921	CML720i-R05-2720.A/PB-M12
50122922	CML720i-R05-2800.A/PB-M12
50122923	CML720i-R05-2880.A/PB-M12
50122924	CML720i-R05-2960.A/PB-M12
50122963	CML720i-R10-160.A/PB-M12
50122986	CML720i-R10-320.A/PB-M12
50122987	CML720i-R10-480.A/PB-M12
50122988	CML720i-R10-640.A/PB-M12
50122989	CML720i-R10-800.A/PB-M12



订货号	Profibus-DP背联式接收端
50122895	CML720i-R05-160.R/PB-M12
50122925	CML720i-R05-240.R/PB-M12
50122941	CML720i-R05-320.R/PB-M12
50122942	CML720i-R05-400.R/PB-M12
50122943	CML720i-R05-480.R/PB-M12
50122944	CML720i-R05-560.R/PB-M12
50122945	CML720i-R05-640.R/PB-M12
50122946	CML720i-R05-720.R/PB-M12
50122957	CML720i-R05-800.R/PB-M12
50122958	CML720i-R05-880.R/PB-M12
50122959	CML720i-R05-960.R/PB-M12
50122881	CML720i-R05-1040.R/PB-M12
50122884	CML720i-R05-1120.R/PB-M12
50122886	CML720i-R05-1200.R/PB-M12
50122882	CML720i-R05-1280.R/PB-M12
50122889	CML720i-R05-1360.R/PB-M12
50122891	CML720i-R05-1440.R/PB-M12
50122893	CML720i-R05-1520.R/PB-M12
50122897	CML720i-R05-1600.R/PB-M12
50122899	CML720i-R05-1680.R/PB-M12
50122901	CML720i-R05-1760.R/PB-M12
50122903	CML720i-R05-1840.R/PB-M12
50122905	CML720i-R05-1920.R/PB-M12
50122907	CML720i-R05-2000.R/PB-M12
50122909	CML720i-R05-2080.R/PB-M12
50122910	CML720i-R05-2160.R/PB-M12
50122911	CML720i-R05-2240.R/PB-M12
50122912	CML720i-R05-2320.R/PB-M12
50122926	CML720i-R05-2400.R/PB-M12
50122927	CML720i-R05-2480.R/PB-M12
50122928	CML720i-R05-2560.R/PB-M12
50122929	CML720i-R05-2640.R/PB-M12
50122930	CML720i-R05-2720.R/PB-M12
50122931	CML720i-R05-2800.R/PB-M12
50122932	CML720i-R05-2880.R/PB-M12
50122933	CML720i-R05-2960.R/PB-M12
50122969	CML720i-R10-160.R/PB-M12
50122995	CML720i-R10-320.R/PB-M12
50122996	CML720i-R10-480.R/PB-M12
50122997	CML720i-R10-640.R/PB-M12
50122998	CML720i-R10-800.R/PB-M12

选型表

CML720



订货号	Profibus-DP直连式接收端
50122990	CML720i-R10-960.A/PB-M12
50122960	CML720i-R10-1120.A/PB-M12
50122961	CML720i-R10-1280.A/PB-M12
50122962	CML720i-R10-1440.A/PB-M12
50122964	CML720i-R10-1600.A/PB-M12
50122965	CML720i-R10-1760.A/PB-M12
50122979	CML720i-R10-1920.A/PB-M12
50122980	CML720i-R10-2080.A/PB-M12
50122981	CML720i-R10-2240.A/PB-M12
50122982	CML720i-R10-2400.A/PB-M12
50122983	CML720i-R10-2560.A/PB-M12
50122984	CML720i-R10-2720.A/PB-M12
50122985	CML720i-R10-2880.A/PB-M12
50123014	CML720i-R20-150.A/PB-M12
50123043	CML720i-R20-310.A/PB-M12
50123044	CML720i-R20-470.A/PB-M12
50123045	CML720i-R20-630.A/PB-M12
50123046	CML720i-R20-790.A/PB-M12
50123047	CML720i-R20-950.A/PB-M12
50122991	CML720i-R20-1110.A/PB-M12
50122992	CML720i-R20-1270.A/PB-M12
50122994	CML720i-R20-1430.A/PB-M12
50123015	CML720i-R20-1590.A/PB-M12
50123016	CML720i-R20-1750.A/PB-M12
50123017	CML720i-R20-1910.A/PB-M12
50123018	CML720i-R20-2070.A/PB-M12
50123019	CML720i-R20-2230.A/PB-M12
50123020	CML720i-R20-2390.A/PB-M12
50123021	CML720i-R20-2550.A/PB-M12
50123022	CML720i-R20-2710.A/PB-M12
50123023	CML720i-R20-2870.A/PB-M12
50123055	CML720i-R40-290.A/PB-M12
50123056	CML720i-R40-610.A/PB-M12
50123057	CML720i-R40-930.A/PB-M12
50123048	CML720i-R40-1250.A/PB-M12
50123049	CML720i-R40-1570.A/PB-M12
50123051	CML720i-R40-1890.A/PB-M12
50123052	CML720i-R40-2210.A/PB-M12
50123053	CML720i-R40-2530.A/PB-M12
50123054	CML720i-R40-2850.A/PB-M12



订货号	Profibus-DP背联式接收端
50122999	CML720i-R10-960.R/PB-M12
50122966	CML720i-R10-1120.R/PB-M12
50122967	CML720i-R10-1280.R/PB-M12
50122968	CML720i-R10-1440.R/PB-M12
50122970	CML720i-R10-1600.R/PB-M12
50122971	CML720i-R10-1760.R/PB-M12
50122972	CML720i-R10-1920.R/PB-M12
50122973	CML720i-R10-2080.R/PB-M12
50122974	CML720i-R10-2240.R/PB-M12
50122975	CML720i-R10-2400.R/PB-M12
50122976	CML720i-R10-2560.R/PB-M12
50122977	CML720i-R10-2720.R/PB-M12
50122978	CML720i-R10-2880.R/PB-M12
50123024	CML720i-R20-150.R/PB-M12
50123034	CML720i-R20-310.R/PB-M12
50123035	CML720i-R20-470.R/PB-M12
50123036	CML720i-R20-630.R/PB-M12
50123037	CML720i-R20-790.R/PB-M12
50123038	CML720i-R20-950.R/PB-M12
50123000	CML720i-R20-1110.R/PB-M12
50123001	CML720i-R20-1270.R/PB-M12
50123002	CML720i-R20-1430.R/PB-M12
50123025	CML720i-R20-1590.R/PB-M12
50123026	CML720i-R20-1750.R/PB-M12
50123027	CML720i-R20-1910.R/PB-M12
50123028	CML720i-R20-2070.R/PB-M12
50123029	CML720i-R20-2230.R/PB-M12
50123030	CML720i-R20-2390.R/PB-M12
50123031	CML720i-R20-2550.R/PB-M12
50123032	CML720i-R20-2710.R/PB-M12
50123033	CML720i-R20-2870.R/PB-M12
50123060	CML720i-R40-290.R/PB-M12
50123061	CML720i-R40-610.R/PB-M12
50123062	CML720i-R40-930.R/PB-M12
50123039	CML720i-R40-1250.R/PB-M12
50123040	CML720i-R40-1570.R/PB-M12
50123041	CML720i-R40-1890.R/PB-M12
50123042	CML720i-R40-2210.R/PB-M12
50123058	CML720i-R40-2530.R/PB-M12
50123059	CML720i-R40-2850.R/PB-M12

选型表

CML720



订货号	Profinet直连式接收端
50131842	CML720i-R05-1040.A/PN-M12
50131844	CML720i-R05-1120.A/PN-M12
50131846	CML720i-R05-1200.A/PN-M12
50131848	CML720i-R05-1280.A/PN-M12
50131850	CML720i-R05-1360.A/PN-M12
50131852	CML720i-R05-1440.A/PN-M12
50131854	CML720i-R05-1520.A/PN-M12
50131856	CML720i-R05-160.A/PN-M12
50131858	CML720i-R05-1600.A/PN-M12
50131860	CML720i-R05-1680.A/PN-M12
50131862	CML720i-R05-1760.A/PN-M12
50131864	CML720i-R05-1840.A/PN-M12
50131866	CML720i-R05-1920.A/PN-M12
50131868	CML720i-R05-2000.A/PN-M12
50131870	CML720i-R05-2080.A/PN-M12
50131872	CML720i-R05-2160.A/PN-M12
50131874	CML720i-R05-2240.A/PN-M12
50131876	CML720i-R05-2320.A/PN-M12
50131878	CML720i-R05-240.A/PN-M12
50131880	CML720i-R05-2400.A/PN-M12
50131882	CML720i-R05-2480.A/PN-M12
50131884	CML720i-R05-2560.A/PN-M12
50131886	CML720i-R05-2640.A/PN-M12
50131888	CML720i-R05-2720.A/PN-M12
50131890	CML720i-R05-2800.A/PN-M12
50131892	CML720i-R05-2880.A/PN-M12
50131894	CML720i-R05-2960.A/PN-M12
50131896	CML720i-R05-320.A/PN-M12
50131898	CML720i-R05-400.A/PN-M12
50131900	CML720i-R05-480.A/PN-M12
50131902	CML720i-R05-560.A/PN-M12
50131904	CML720i-R05-640.A/PN-M12
50131906	CML720i-R05-720.A/PN-M12
50131908	CML720i-R05-800.A/PN-M12
50131910	CML720i-R05-880.A/PN-M12
50131912	CML720i-R05-960.A/PN-M12
50131914	CML720i-R10-1120.A/PN-M12
50131916	CML720i-R10-1280.A/PN-M12
50131918	CML720i-R10-1440.A/PN-M12
50131920	CML720i-R10-160.A/PN-M12
50131922	CML720i-R10-1600.A/PN-M12



订货号	Profinet背联式接收端
50131843	CML720i-R05-1040.R/PN-M12
50131845	CML720i-R05-1120.R/PN-M12
50131847	CML720i-R05-1200.R/PN-M12
50131849	CML720i-R05-1280.R/PN-M12
50131851	CML720i-R05-1360.R/PN-M12
50131853	CML720i-R05-1440.R/PN-M12
50131855	CML720i-R05-1520.R/PN-M12
50131857	CML720i-R05-160.R/PN-M12
50131859	CML720i-R05-1600.R/PN-M12
50131861	CML720i-R05-1680.R/PN-M12
50131863	CML720i-R05-1760.R/PN-M12
50131865	CML720i-R05-1840.R/PN-M12
50131867	CML720i-R05-1920.R/PN-M12
50131869	CML720i-R05-2000.R/PN-M12
50131871	CML720i-R05-2080.R/PN-M12
50131873	CML720i-R05-2160.R/PN-M12
50131875	CML720i-R05-2240.R/PN-M12
50131877	CML720i-R05-2320.R/PN-M12
50131879	CML720i-R05-240.R/PN-M12
50131881	CML720i-R05-2400.R/PN-M12
50131883	CML720i-R05-2480.R/PN-M12
50131885	CML720i-R05-2560.R/PN-M12
50131887	CML720i-R05-2640.R/PN-M12
50131889	CML720i-R05-2720.R/PN-M12
50131891	CML720i-R05-2800.R/PN-M12
50131893	CML720i-R05-2880.R/PN-M12
50131895	CML720i-R05-2960.R/PN-M12
50131897	CML720i-R05-320.R/PN-M12
50131899	CML720i-R05-400.R/PN-M12
50131901	CML720i-R05-480.R/PN-M12
50131903	CML720i-R05-560.R/PN-M12
50131905	CML720i-R05-640.R/PN-M12
50131907	CML720i-R05-720.R/PN-M12
50131909	CML720i-R05-800.R/PN-M12
50131911	CML720i-R05-880.R/PN-M12
50131913	CML720i-R05-960.R/PN-M12
50131915	CML720i-R10-1120.R/PN-M12
50131917	CML720i-R10-1280.R/PN-M12
50131919	CML720i-R10-1440.R/PN-M12
50131921	CML720i-R10-160.R/PN-M12
50131923	CML720i-R10-1600.R/PN-M12

选型表

CML720



订货号	Profinet直连式接收端
50131924	CML720i-R10-1760.A/PN-M12
50131926	CML720i-R10-1920.A/PN-M12
50131928	CML720i-R10-2080.A/PN-M12
50131930	CML720i-R10-2240.A/PN-M12
50131932	CML720i-R10-2400.A/PN-M12
50131934	CML720i-R10-2560.A/PN-M12
50131936	CML720i-R10-2720.A/PN-M12
50131938	CML720i-R10-2880.A/PN-M12
50131940	CML720i-R10-320.A/PN-M12
50131942	CML720i-R10-480.A/PN-M12
50131944	CML720i-R10-640.A/PN-M12
50131946	CML720i-R10-800.A/PN-M12
50131948	CML720i-R10-960.A/PN-M12
50131950	CML720i-R20-1110.A/PN-M12
50131952	CML720i-R20-1270.A/PN-M12
50131954	CML720i-R20-1430.A/PN-M12
50131956	CML720i-R20-150.A/PN-M12
50131958	CML720i-R20-1590.A/PN-M12
50131960	CML720i-R20-1750.A/PN-M12
50131962	CML720i-R20-1910.A/PN-M12
50131964	CML720i-R20-2070.A/PN-M12
50131966	CML720i-R20-2230.A/PN-M12
50131968	CML720i-R20-2390.A/PN-M12
50131970	CML720i-R20-2550.A/PN-M12
50131972	CML720i-R20-2710.A/PN-M12
50131974	CML720i-R20-2870.A/PN-M12
50131976	CML720i-R20-310.A/PN-M12
50131978	CML720i-R20-470.A/PN-M12
50131980	CML720i-R20-630.A/PN-M12
50131982	CML720i-R20-790.A/PN-M12
50131984	CML720i-R20-950.A/PN-M12
50131986	CML720i-R40-1250.A/PN-M12
50131988	CML720i-R40-1570.A/PN-M12
50131990	CML720i-R40-1890.A/PN-M12
50131992	CML720i-R40-2210.A/PN-M12
50131994	CML720i-R40-2530.A/PN-M12
50131996	CML720i-R40-2850.A/PN-M12
50131998	CML720i-R40-290.A/PN-M12
50132000	CML720i-R40-610.A/PN-M12
50132002	CML720i-R40-930.A/PN-M12



订货号	Profinet背联式接收端
50131925	CML720i-R10-1760.R/PN-M12
50131927	CML720i-R10-1920.R/PN-M12
50131929	CML720i-R10-2080.R/PN-M12
50131931	CML720i-R10-2240.R/PN-M12
50131933	CML720i-R10-2400.R/PN-M12
50131935	CML720i-R10-2560.R/PN-M12
50131937	CML720i-R10-2720.R/PN-M12
50131939	CML720i-R10-2880.R/PN-M12
50131941	CML720i-R10-320.R/PN-M12
50131943	CML720i-R10-480.R/PN-M12
50131945	CML720i-R10-640.R/PN-M12
50131947	CML720i-R10-800.R/PN-M12
50131949	CML720i-R10-960.R/PN-M12
50131951	CML720i-R20-1110.R/PN-M12
50131953	CML720i-R20-1270.R/PN-M12
50131955	CML720i-R20-1430.R/PN-M12
50131957	CML720i-R20-150.R/PN-M12
50131959	CML720i-R20-1590.R/PN-M12
50131961	CML720i-R20-1750.R/PN-M12
50131963	CML720i-R20-1910.R/PN-M12
50131965	CML720i-R20-2070.R/PN-M12
50131967	CML720i-R20-2230.R/PN-M12
50131969	CML720i-R20-2390.R/PN-M12
50131971	CML720i-R20-2550.R/PN-M12
50131973	CML720i-R20-2710.R/PN-M12
50131975	CML720i-R20-2870.R/PN-M12
50131977	CML720i-R20-310.R/PN-M12
50131979	CML720i-R20-470.R/PN-M12
50131981	CML720i-R20-630.R/PN-M12
50131983	CML720i-R20-790.R/PN-M12
50131985	CML720i-R20-950.R/PN-M12
50131987	CML720i-R40-1250.R/PN-M12
50131989	CML720i-R40-1570.R/PN-M12
50131991	CML720i-R40-1890.R/PN-M12
50131993	CML720i-R40-2210.R/PN-M12
50131995	CML720i-R40-2530.R/PN-M12
50131997	CML720i-R40-2850.R/PN-M12
50131999	CML720i-R40-290.R/PN-M12
50132001	CML720i-R40-610.R/PN-M12
50132003	CML720i-R40-930.R/PN-M12

选型表

CML730



订货号	发射端直连式型号
50118577	CML730i-T05-160.A-M12
50118578	CML730i-T05-240.A-M12
50118579	CML730i-T05-320.A-M12
50118580	CML730i-T05-400.A-M12
50118581	CML730i-T05-480.A-M12
50118582	CML730i-T05-560.A-M12
50118583	CML730i-T05-640.A-M12
50118584	CML730i-T05-720.A-M12
50118585	CML730i-T05-800.A-M12
50118586	CML730i-T05-880.A-M12
50118587	CML730i-T05-960.A-M12
50118588	CML730i-T05-1040.A-M12
50118589	CML730i-T05-1120.A-M12
50118590	CML730i-T05-1200.A-M12
50118591	CML730i-T05-1280.A-M12
50118592	CML730i-T05-1360.A-M12
50118593	CML730i-T05-1440.A-M12
50118594	CML730i-T05-1520.A-M12
50118595	CML730i-T05-1600.A-M12
50118596	CML730i-T05-1680.A-M12
50118597	CML730i-T05-1760.A-M12
50118598	CML730i-T05-1840.A-M12
50118599	CML730i-T05-1920.A-M12
50118600	CML730i-T05-2000.A-M12
50118601	CML730i-T05-2080.A-M12
50118602	CML730i-T05-2160.A-M12
50118603	CML730i-T05-2240.A-M12
50118604	CML730i-T05-2320.A-M12
50118605	CML730i-T05-2400.A-M12
50118606	CML730i-T05-2480.A-M12
50118607	CML730i-T05-2560.A-M12
50118608	CML730i-T05-2640.A-M12
50118609	CML730i-T05-2720.A-M12
50118610	CML730i-T05-2800.A-M12
50118611	CML730i-T05-2880.A-M12
50118612	CML730i-T05-2960.A-M12
50118613	CML730i-T10-160.A-M12
50118614	CML730i-T10-320.A-M12
50117787	CML730i-T10-480.A-M12
50118615	CML730i-T10-640.A-M12
50118616	CML730i-T10-800.A-M12



订货号	发射端背联式
50118913	CML730i-T05-160.R-M12
50118914	CML730i-T05-240.R-M12
50118915	CML730i-T05-320.R-M12
50118916	CML730i-T05-400.R-M12
50118917	CML730i-T05-480.R-M12
50118918	CML730i-T05-560.R-M12
50118919	CML730i-T05-640.R-M12
50118920	CML730i-T05-720.R-M12
50118921	CML730i-T05-800.R-M12
50118922	CML730i-T05-880.R-M12
50118923	CML730i-T05-960.R-M12
50118924	CML730i-T05-1040.R-M12
50118925	CML730i-T05-1120.R-M12
50118926	CML730i-T05-1200.R-M12
50118927	CML730i-T05-1280.R-M12
50118928	CML730i-T05-1360.R-M12
50118929	CML730i-T05-1440.R-M12
50118930	CML730i-T05-1520.R-M12
50118931	CML730i-T05-1600.R-M12
50118932	CML730i-T05-1680.R-M12
50118933	CML730i-T05-1760.R-M12
50118934	CML730i-T05-1840.R-M12
50118935	CML730i-T05-1920.R-M12
50118936	CML730i-T05-2000.R-M12
50118937	CML730i-T05-2080.R-M12
50118938	CML730i-T05-2160.R-M12
50118939	CML730i-T05-2240.R-M12
50118940	CML730i-T05-2320.R-M12
50118941	CML730i-T05-2400.R-M12
50118942	CML730i-T05-2480.R-M12
50118943	CML730i-T05-2560.R-M12
50118944	CML730i-T05-2640.R-M12
50118945	CML730i-T05-2720.R-M12
50118946	CML730i-T05-2800.R-M12
50118947	CML730i-T05-2880.R-M12
50118948	CML730i-T05-2960.R-M12
50118949	CML730i-T10-160.R-M12
50118950	CML730i-T10-320.R-M12
50118951	CML730i-T10-480.R-M12
50118952	CML730i-T10-640.R-M12
50118953	CML730i-T10-800.R-M12

选型表

CML730



订货号	发射端直连式型号
50118617	CML730i-T10-960.A-M12
50118618	CML730i-T10-1120.A-M12
50118619	CML730i-T10-1280.A-M12
50118620	CML730i-T10-1440.A-M12
50118621	CML730i-T10-1600.A-M12
50118622	CML730i-T10-1760.A-M12
50118077	CML730i-T10-1920.A-M12
50118623	CML730i-T10-2080.A-M12
50118624	CML730i-T10-2240.A-M12
50118625	CML730i-T10-2400.A-M12
50118626	CML730i-T10-2560.A-M12
50118627	CML730i-T10-2720.A-M12
50118628	CML730i-T10-2880.A-M12
50118629	CML730i-T20-150.A-M12
50118630	CML730i-T20-310.A-M12
50118631	CML730i-T20-470.A-M12
50118632	CML730i-T20-630.A-M12
50118633	CML730i-T20-790.A-M12
50118634	CML730i-T20-950.A-M12
50118635	CML730i-T20-1110.A-M12
50118636	CML730i-T20-1270.A-M12
50118637	CML730i-T20-1430.A-M12
50118638	CML730i-T20-1590.A-M12
50118639	CML730i-T20-1750.A-M12
50118640	CML730i-T20-1910.A-M12
50118641	CML730i-T20-2070.A-M12
50118642	CML730i-T20-2230.A-M12
50118643	CML730i-T20-2390.A-M12
50118644	CML730i-T20-2550.A-M12
50118645	CML730i-T20-2710.A-M12
50118646	CML730i-T20-2870.A-M12
50118647	CML730i-T40-290.A-M12
50118648	CML730i-T40-610.A-M12
50118649	CML730i-T40-930.A-M12
50118650	CML730i-T40-1250.A-M12
50118651	CML730i-T40-1570.A-M12
50118652	CML730i-T40-1890.A-M12
50118653	CML730i-T40-2210.A-M12
50118654	CML730i-T40-2530.A-M12
50118655	CML730i-T40-2850.A-M12



订货号	发射端背联式
50118954	CML730i-T10-960.R-M12
50118955	CML730i-T10-1120.R-M12
50118956	CML730i-T10-1280.R-M12
50118957	CML730i-T10-1440.R-M12
50118958	CML730i-T10-1600.R-M12
50118959	CML730i-T10-1760.R-M12
50117911	CML730i-T10-1920.R-M12
50118960	CML730i-T10-2080.R-M12
50118961	CML730i-T10-2240.R-M12
50118962	CML730i-T10-2400.R-M12
50118963	CML730i-T10-2560.R-M12
50118964	CML730i-T10-2720.R-M12
50118965	CML730i-T10-2880.R-M12
50118966	CML730i-T20-150.R-M12
50118967	CML730i-T20-310.R-M12
50118968	CML730i-T20-470.R-M12
50118969	CML730i-T20-630.R-M12
50118970	CML730i-T20-790.R-M12
50118971	CML730i-T20-950.R-M12
50118972	CML730i-T20-1110.R-M12
50118973	CML730i-T20-1270.R-M12
50118974	CML730i-T20-1430.R-M12
50118975	CML730i-T20-1590.R-M12
50118976	CML730i-T20-1750.R-M12
50118977	CML730i-T20-1910.R-M12
50118978	CML730i-T20-2070.R-M12
50118979	CML730i-T20-2230.R-M12
50118980	CML730i-T20-2390.R-M12
50118981	CML730i-T20-2550.R-M12
50118982	CML730i-T20-2710.R-M12
50118983	CML730i-T20-2870.R-M12
50118984	CML730i-T40-290.R-M12
50118985	CML730i-T40-610.R-M12
50118986	CML730i-T40-930.R-M12
50118987	CML730i-T40-1250.R-M12
50118988	CML730i-T40-1570.R-M12
50118989	CML730i-T40-1890.R-M12
50118990	CML730i-T40-2210.R-M12
50118991	CML730i-T40-2530.R-M12
50118992	CML730i-T40-2850.R-M12

选型表

CML730



CANopen

订货号	CANopen直连式接收端
50118656	CML730i-R05-160.A/CN-M12
50118657	CML730i-R05-240.A/CN-M12
50118658	CML730i-R05-320.A/CN-M12
50118659	CML730i-R05-400.A/CN-M12
50118660	CML730i-R05-480.A/CN-M12
50118661	CML730i-R05-560.A/CN-M12
50118662	CML730i-R05-640.A/CN-M12
50118663	CML730i-R05-720.A/CN-M12
50118664	CML730i-R05-800.A/CN-M12
50118665	CML730i-R05-880.A/CN-M12
50118666	CML730i-R05-960.A/CN-M12
50118667	CML730i-R05-1040.A/CN-M12
50118668	CML730i-R05-1120.A/CN-M12
50118669	CML730i-R05-1200.A/CN-M12
50118670	CML730i-R05-1280.A/CN-M12
50118671	CML730i-R05-1360.A/CN-M12
50118672	CML730i-R05-1440.A/CN-M12
50118673	CML730i-R05-1520.A/CN-M12
50118674	CML730i-R05-1600.A/CN-M12
50118675	CML730i-R05-1680.A/CN-M12
50118676	CML730i-R05-1760.A/CN-M12
50118677	CML730i-R05-1840.A/CN-M12
50118678	CML730i-R05-1920.A/CN-M12
50118679	CML730i-R05-2000.A/CN-M12
50118680	CML730i-R05-2080.A/CN-M12
50118681	CML730i-R05-2160.A/CN-M12
50118682	CML730i-R05-2240.A/CN-M12
50118683	CML730i-R05-2320.A/CN-M12
50118684	CML730i-R05-2400.A/CN-M12
50118685	CML730i-R05-2480.A/CN-M12
50118686	CML730i-R05-2560.A/CN-M12
50118687	CML730i-R05-2640.A/CN-M12
50118690	CML730i-R05-2720.A/CN-M12
50118691	CML730i-R05-2800.A/CN-M12
50118692	CML730i-R05-2880.A/CN-M12
50118693	CML730i-R05-2960.A/CN-M12
50118694	CML730i-R10-160.A/CN-M12
50118695	CML730i-R10-320.A/CN-M12
50117788	CML730i-R10-480.A/CN-M12
50118696	CML730i-R10-640.A/CN-M12
50118697	CML730i-R10-800.A/CN-M12



IO-Link

订货号	IO-link直连式接收端
50118738	CML730i-R05-160.A/L-M12
50118739	CML730i-R05-240.A/L-M12
50118740	CML730i-R05-320.A/L-M12
50118741	CML730i-R05-400.A/L-M12
50118742	CML730i-R05-480.A/L-M12
50118743	CML730i-R05-560.A/L-M12
50118744	CML730i-R05-640.A/L-M12
50118745	CML730i-R05-720.A/L-M12
50118746	CML730i-R05-800.A/L-M12
50118747	CML730i-R05-880.A/L-M12
50118748	CML730i-R05-960.A/L-M12
50118749	CML730i-R05-1040.A/L-M12
50118750	CML730i-R05-1120.A/L-M12
50118751	CML730i-R05-1200.A/L-M12
50118752	CML730i-R05-1280.A/L-M12
50118753	CML730i-R05-1360.A/L-M12
50118754	CML730i-R05-1440.A/L-M12
50118755	CML730i-R05-1520.A/L-M12
50118756	CML730i-R05-1600.A/L-M12
50118757	CML730i-R05-1680.A/L-M12
50118758	CML730i-R05-1760.A/L-M12
50118759	CML730i-R05-1840.A/L-M12
50118760	CML730i-R05-1920.A/L-M12
50118761	CML730i-R05-2000.A/L-M12
50118762	CML730i-R05-2080.A/L-M12
50118763	CML730i-R05-2160.A/L-M12
50118764	CML730i-R05-2240.A/L-M12
50118765	CML730i-R05-2320.A/L-M12
50118766	CML730i-R05-2400.A/L-M12
50118767	CML730i-R05-2480.A/L-M12
50118768	CML730i-R05-2560.A/L-M12
50118769	CML730i-R05-2640.A/L-M12
50118770	CML730i-R05-2720.A/L-M12
50118771	CML730i-R05-2800.A/L-M12
50118772	CML730i-R05-2880.A/L-M12
50118773	CML730i-R05-2960.A/L-M12
50118774	CML730i-R10-160.A/L-M12
50118775	CML730i-R10-320.A/L-M12
50118776	CML730i-R10-480.A/L-M12
50118777	CML730i-R10-640.A/L-M12
50118778	CML730i-R10-800.A/L-M12

选型表

CML730



CANopen

订货号	CANopen直连式接收端
50118698	CML730i-R10-960.A/CN-M12
50118699	CML730i-R10-1120.A/CN-M12
50118700	CML730i-R10-1280.A/CN-M12
50118701	CML730i-R10-1440.A/CN-M12
50118702	CML730i-R10-1600.A/CN-M12
50118703	CML730i-R10-1760.A/CN-M12
50118708	CML730i-R10-1920.A/CN-M12
50118704	CML730i-R10-2080.A/CN-M12
50118705	CML730i-R10-2240.A/CN-M12
50118706	CML730i-R10-2400.A/CN-M12
50118707	CML730i-R10-2560.A/CN-M12
50118708	CML730i-R10-2720.A/CN-M12
50118709	CML730i-R10-2880.A/CN-M12
50118710	CML730i-R20-150.A/CN-M12
50118712	CML730i-R20-310.A/CN-M12
50118713	CML730i-R20-470.A/CN-M12
50118714	CML730i-R20-630.A/CN-M12
50118715	CML730i-R20-790.A/CN-M12
50118716	CML730i-R20-950.A/CN-M12
50118717	CML730i-R20-1110.A/CN-M12
50118718	CML730i-R20-1270.A/CN-M12
50118719	CML730i-R20-1430.A/CN-M12
50118720	CML730i-R20-1590.A/CN-M12
50118721	CML730i-R20-1750.A/CN-M12
50118722	CML730i-R20-1910.A/CN-M12
50118723	CML730i-R20-2070.A/CN-M12
50118724	CML730i-R20-2230.A/CN-M12
50118725	CML730i-R20-2390.A/CN-M12
50118726	CML730i-R20-2550.A/CN-M12
50118727	CML730i-R20-2710.A/CN-M12
50118728	CML730i-R20-2870.A/CN-M12
50118729	CML730i-R40-290.A/CN-M12
50118730	CML730i-R40-610.A/CN-M12
50118731	CML730i-R40-930.A/CN-M12
50118732	CML730i-R40-1250.A/CN-M12
50118733	CML730i-R40-1570.A/CN-M12
50118734	CML730i-R40-1890.A/CN-M12
50118735	CML730i-R40-2210.A/CN-M12
50118736	CML730i-R40-2530.A/CN-M12
50118737	CML730i-R40-2850.A/CN-M12



IO-Link

订货号	IO-link直连式接收端
50118779	CML730i-R10-960.A/L-M12
50118780	CML730i-R10-1120.A/L-M12
50118781	CML730i-R10-1280.A/L-M12
50118782	CML730i-R10-1440.A/L-M12
50118783	CML730i-R10-1600.A/L-M12
50118784	CML730i-R10-1760.A/L-M12
50118785	CML730i-R10-1920.A/L-M12
50118786	CML730i-R10-2080.A/L-M12
50118787	CML730i-R10-2240.A/L-M12
50118788	CML730i-R10-2400.A/L-M12
50118789	CML730i-R10-2560.A/L-M12
50118790	CML730i-R10-2720.A/L-M12
50118791	CML730i-R10-2880.A/L-M12
50118792	CML730i-R20-150.A/L-M12
50118793	CML730i-R20-310.A/L-M12
50118794	CML730i-R20-470.A/L-M12
50118795	CML730i-R20-630.A/L-M12
50118796	CML730i-R20-790.A/L-M12
50118797	CML730i-R20-950.A/L-M12
50118798	CML730i-R20-1110.A/L-M12
50118799	CML730i-R20-1270.A/L-M12
50118800	CML730i-R20-1430.A/L-M12
50118801	CML730i-R20-1590.A/L-M12
50118802	CML730i-R20-1750.A/L-M12
50118803	CML730i-R20-1910.A/L-M12
50118804	CML730i-R20-2070.A/L-M12
50118805	CML730i-R20-2230.A/L-M12
50118806	CML730i-R20-2390.A/L-M12
50118807	CML730i-R20-2550.A/L-M12
50118808	CML730i-R20-2710.A/L-M12
50118809	CML730i-R20-2870.A/L-M12
50118810	CML730i-R40-290.A/L-M12
50118811	CML730i-R40-610.A/L-M12
50118812	CML730i-R40-930.A/L-M12
50118813	CML730i-R40-1250.A/L-M12
50118814	CML730i-R40-1570.A/L-M12
50118815	CML730i-R40-1890.A/L-M12
50118816	CML730i-R40-2210.A/L-M12
50118817	CML730i-R40-2530.A/L-M12
50118818	CML730i-R40-2850.A/L-M12

选型表

CML730



ANALOG

订货号	模拟量直连式接收端
50118819	CML730i-R05-160.A/CV-M12
50118820	CML730i-R05-240.A/CV-M12
50118821	CML730i-R05-320.A/CV-M12
50118822	CML730i-R05-400.A/CV-M12
50118823	CML730i-R05-480.A/CV-M12
50118824	CML730i-R05-560.A/CV-M12
50118825	CML730i-R05-640.A/CV-M12
50118826	CML730i-R05-720.A/CV-M12
50118827	CML730i-R05-800.A/CV-M12
50118828	CML730i-R05-880.A/CV-M12
50118829	CML730i-R05-960.A/CV-M12
50118830	CML730i-R05-1040.A/CV-M12
50118831	CML730i-R05-1120.A/CV-M12
50118832	CML730i-R05-1200.A/CV-M12
50118833	CML730i-R05-1280.A/CV-M12
50118834	CML730i-R05-1360.A/CV-M12
50118835	CML730i-R05-1440.A/CV-M12
50118836	CML730i-R05-1520.A/CV-M12
50118837	CML730i-R05-1600.A/CV-M12
50118838	CML730i-R05-1680.A/CV-M12
50118839	CML730i-R05-1760.A/CV-M12
50118840	CML730i-R05-1840.A/CV-M12
50118841	CML730i-R05-1920.A/CV-M12
50118842	CML730i-R05-2000.A/CV-M12
50118843	CML730i-R05-2080.A/CV-M12
50118844	CML730i-R05-2160.A/CV-M12
50118845	CML730i-R05-2240.A/CV-M12
50118846	CML730i-R05-2320.A/CV-M12
50118847	CML730i-R05-2400.A/CV-M12
50118848	CML730i-R05-2480.A/CV-M12
50118849	CML730i-R05-2560.A/CV-M12
50118850	CML730i-R05-2640.A/CV-M12
50118851	CML730i-R05-2720.A/CV-M12
50118852	CML730i-R05-2800.A/CV-M12
50118853	CML730i-R05-2880.A/CV-M12
50118854	CML730i-R05-2960.A/CV-M12
50118868	CML730i-R10-160.A/CV-M12
50118869	CML730i-R10-320.A/CV-M12
50118870	CML730i-R10-480.A/CV-M12
50118871	CML730i-R10-640.A/CV-M12
50118872	CML730i-R10-800.A/CV-M12



CANopen

订货号	CANopen背联式接收端
50118993	CML730i-R05-160.R/CN-M12
50118994	CML730i-R05-240.R/CN-M12
50118995	CML730i-R05-320.R/CN-M12
50118996	CML730i-R05-400.R/CN-M12
50118997	CML730i-R05-480.R/CN-M12
50118998	CML730i-R05-560.R/CN-M12
50118999	CML730i-R05-640.R/CN-M12
50119001	CML730i-R05-720.R/CN-M12
50119002	CML730i-R05-800.R/CN-M12
50119003	CML730i-R05-880.R/CN-M12
50119004	CML730i-R05-960.R/CN-M12
50119005	CML730i-R05-1040.R/CN-M12
50119006	CML730i-R05-1120.R/CN-M12
50119007	CML730i-R05-1200.R/CN-M12
50119008	CML730i-R05-1280.R/CN-M12
50119009	CML730i-R05-1360.R/CN-M12
50119010	CML730i-R05-1440.R/CN-M12
50119011	CML730i-R05-1520.R/CN-M12
50119012	CML730i-R05-1600.R/CN-M12
50119013	CML730i-R05-1680.R/CN-M12
50119014	CML730i-R05-1760.R/CN-M12
50119015	CML730i-R05-1840.R/CN-M12
50119016	CML730i-R05-1920.R/CN-M12
50119017	CML730i-R05-2000.R/CN-M12
50119018	CML730i-R05-2080.R/CN-M12
50119019	CML730i-R05-2160.R/CN-M12
50119020	CML730i-R05-2240.R/CN-M12
50119021	CML730i-R05-2320.R/CN-M12
50119022	CML730i-R05-2400.R/CN-M12
50119023	CML730i-R05-2480.R/CN-M12
50119024	CML730i-R05-2560.R/CN-M12
50119025	CML730i-R05-2640.R/CN-M12
50119026	CML730i-R05-2720.R/CN-M12
50119027	CML730i-R05-2800.R/CN-M12
50119028	CML730i-R05-2880.R/CN-M12
50119029	CML730i-R05-2960.R/CN-M12
50119086	CML730i-R10-160.R/CN-M12
50119087	CML730i-R10-320.R/CN-M12
50119088	CML730i-R10-480.R/CN-M12
50119089	CML730i-R10-640.R/CN-M12
50119090	CML730i-R10-800.R/CN-M12

选型表

CML730



ANALOG

订货号	模拟量直连式接收端
50118873	CML730i-R10-960.A/CV-M12
50118874	CML730i-R10-1120.A/CV-M12
50118875	CML730i-R10-1280.A/CV-M12
50118876	CML730i-R10-1440.A/CV-M12
50118877	CML730i-R10-1600.A/CV-M12
50118878	CML730i-R10-1760.A/CV-M12
50118879	CML730i-R10-1920.A/CV-M12
50118880	CML730i-R10-2080.A/CV-M12
50118881	CML730i-R10-2240.A/CV-M12
50118882	CML730i-R10-2400.A/CV-M12
50118883	CML730i-R10-2560.A/CV-M12
50118884	CML730i-R10-2720.A/CV-M12
50118885	CML730i-R10-2880.A/CV-M12
50118886	CML730i-R20-150.A/CV-M12
50118887	CML730i-R20-310.A/CV-M12
50118888	CML730i-R20-470.A/CV-M12
50118889	CML730i-R20-630.A/CV-M12
50118890	CML730i-R20-790.A/CV-M12
50118891	CML730i-R20-950.A/CV-M12
50118892	CML730i-R20-1110.A/CV-M12
50118893	CML730i-R20-1270.A/CV-M12
50118894	CML730i-R20-1430.A/CV-M12
50118895	CML730i-R20-1590.A/CV-M12
50118896	CML730i-R20-1750.A/CV-M12
50118897	CML730i-R20-1910.A/CV-M12
50118898	CML730i-R20-2070.A/CV-M12
50118899	CML730i-R20-2230.A/CV-M12
50118900	CML730i-R20-2390.A/CV-M12
50118901	CML730i-R20-2550.A/CV-M12
50118902	CML730i-R20-2710.A/CV-M12
50118903	CML730i-R20-2870.A/CV-M12
50118904	CML730i-R40-290.A/CV-M12
50118905	CML730i-R40-610.A/CV-M12
50118906	CML730i-R40-930.A/CV-M12
50118907	CML730i-R40-1250.A/CV-M12
50118908	CML730i-R40-1570.A/CV-M12
50118909	CML730i-R40-1890.A/CV-M12
50118910	CML730i-R40-2210.A/CV-M12
50118911	CML730i-R40-2530.A/CV-M12
50118912	CML730i-R40-2850.A/CV-M12



CANopen

订货号	CANopen背联式接收端
50119091	CML730i-R10-960.R/CN-M12
50119092	CML730i-R10-1120.R/CN-M12
50119093	CML730i-R10-1280.R/CN-M12
50119094	CML730i-R10-1440.R/CN-M12
50119095	CML730i-R10-1600.R/CN-M12
50119096	CML730i-R10-1760.R/CN-M12
50119097	CML730i-R10-1920.R/CN-M12
50119098	CML730i-R10-2080.R/CN-M12
50119099	CML730i-R10-2240.R/CN-M12
50119100	CML730i-R10-2400.R/CN-M12
50119101	CML730i-R10-2560.R/CN-M12
50119102	CML730i-R10-2720.R/CN-M12
50119103	CML730i-R10-2880.R/CN-M12
50119104	CML730i-R20-150.R/CN-M12
50119105	CML730i-R20-310.R/CN-M12
50119106	CML730i-R20-470.R/CN-M12
50119107	CML730i-R20-630.R/CN-M12
50119108	CML730i-R20-790.R/CN-M12
50119109	CML730i-R20-950.R/CN-M12
50119110	CML730i-R20-1110.R/CN-M12
50119111	CML730i-R20-1270.R/CN-M12
50119112	CML730i-R20-1430.R/CN-M12
50119113	CML730i-R20-1590.R/CN-M12
50119114	CML730i-R20-1750.R/CN-M12
50119115	CML730i-R20-1910.R/CN-M12
50119116	CML730i-R20-2070.R/CN-M12
50119117	CML730i-R20-2230.R/CN-M12
50119118	CML730i-R20-2390.R/CN-M12
50119119	CML730i-R20-2550.R/CN-M12
50119120	CML730i-R20-2710.R/CN-M12
50119121	CML730i-R20-2870.R/CN-M12
50119122	CML730i-R40-290.R/CN-M12
50119123	CML730i-R40-610.R/CN-M12
50119124	CML730i-R40-930.R/CN-M12
50119125	CML730i-R40-1250.R/CN-M12
50119126	CML730i-R40-1570.R/CN-M12
50119127	CML730i-R40-1890.R/CN-M12
50119128	CML730i-R40-2210.R/CN-M12
50119129	CML730i-R40-2530.R/CN-M12
50119130	CML730i-R40-2850.R/CN-M12

选型表

CML730



订货号	IO-link背联式接收端
50119131	CML730i-R05-160.R/L-M12
50119132	CML730i-R05-240.R/L-M12
50119133	CML730i-R05-320.R/L-M12
50119134	CML730i-R05-400.R/L-M12
50119135	CML730i-R05-480.R/L-M12
50119136	CML730i-R05-560.R/L-M12
50119137	CML730i-R05-640.R/L-M12
50119138	CML730i-R05-720.R/L-M12
50119139	CML730i-R05-800.R/L-M12
50119140	CML730i-R05-880.R/L-M12
50119141	CML730i-R05-960.R/L-M12
50119142	CML730i-R05-1040.R/L-M12
50119143	CML730i-R05-1120.R/L-M12
50119144	CML730i-R05-1200.R/L-M12
50119145	CML730i-R05-1280.R/L-M12
50119146	CML730i-R05-1360.R/L-M12
50119147	CML730i-R05-1440.R/L-M12
50119148	CML730i-R05-1520.R/L-M12
50119149	CML730i-R05-1600.R/L-M12
50119150	CML730i-R05-1680.R/L-M12
50119151	CML730i-R05-1760.R/L-M12
50119152	CML730i-R05-1840.R/L-M12
50119153	CML730i-R05-1920.R/L-M12
50119154	CML730i-R05-2000.R/L-M12
50119155	CML730i-R05-2080.R/L-M12
50119156	CML730i-R05-2160.R/L-M12
50119157	CML730i-R05-2240.R/L-M12
50119158	CML730i-R05-2320.R/L-M12
50119159	CML730i-R05-2400.R/L-M12
50119160	CML730i-R05-2480.R/L-M12
50119161	CML730i-R05-2560.R/L-M12
50119162	CML730i-R05-2640.R/L-M12
50119163	CML730i-R05-2720.R/L-M12
50119164	CML730i-R05-2800.R/L-M12
50119165	CML730i-R05-2880.R/L-M12
50119166	CML730i-R05-2960.R/L-M12
50119167	CML730i-R10-160.R/L-M12
50119168	CML730i-R10-320.R/L-M12
50119169	CML730i-R10-480.R/L-M12
50119170	CML730i-R10-640.R/L-M12
50119171	CML730i-R10-800.R/L-M12



订货号	模拟量背联式接收端
50119211	CML730i-R05-160.R/CV-M12
50119212	CML730i-R05-240.R/CV-M12
50119213	CML730i-R05-320.R/CV-M12
50119214	CML730i-R05-400.R/CV-M12
50119215	CML730i-R05-480.R/CV-M12
50119216	CML730i-R05-560.R/CV-M12
50119217	CML730i-R05-640.R/CV-M12
50119218	CML730i-R05-720.R/CV-M12
50119219	CML730i-R05-800.R/CV-M12
50119220	CML730i-R05-880.R/CV-M12
50119221	CML730i-R05-960.R/CV-M12
50119222	CML730i-R05-1040.R/CV-M12
50119223	CML730i-R05-1120.R/CV-M12
50119224	CML730i-R05-1200.R/CV-M12
50119225	CML730i-R05-1280.R/CV-M12
50119226	CML730i-R05-1360.R/CV-M12
50119227	CML730i-R05-1440.R/CV-M12
50119228	CML730i-R05-1520.R/CV-M12
50119229	CML730i-R05-1600.R/CV-M12
50119230	CML730i-R05-1680.R/CV-M12
50119231	CML730i-R05-1760.R/CV-M12
50119232	CML730i-R05-1840.R/CV-M12
50119233	CML730i-R05-1920.R/CV-M12
50119234	CML730i-R05-2000.R/CV-M12
50119235	CML730i-R05-2080.R/CV-M12
50119236	CML730i-R05-2160.R/CV-M12
50119237	CML730i-R05-2240.R/CV-M12
50119238	CML730i-R05-2320.R/CV-M12
50119239	CML730i-R05-2400.R/CV-M12
50119240	CML730i-R05-2480.R/CV-M12
50119241	CML730i-R05-2560.R/CV-M12
50119242	CML730i-R05-2640.R/CV-M12
50119243	CML730i-R05-2720.R/CV-M12
50119244	CML730i-R05-2800.R/CV-M12
50119245	CML730i-R05-2880.R/CV-M12
50119246	CML730i-R05-2960.R/CV-M12
50119247	CML730i-R10-160.R/CV-M12
50119248	CML730i-R10-320.R/CV-M12
50119249	CML730i-R10-480.R/CV-M12
50119250	CML730i-R10-640.R/CV-M12
50119251	CML730i-R10-800.R/CV-M12

选型表

CML730



订货号	IO-link背联式接收端
50119172	CML730i-R10-960.R/L-M12
50119173	CML730i-R10-1120.R/L-M12
50119174	CML730i-R10-1280.R/L-M12
50119175	CML730i-R10-1440.R/L-M12
50119176	CML730i-R10-1600.R/L-M12
50119177	CML730i-R10-1760.R/L-M12
50117936	CML730i-R10-1920.R/L-M12
50119178	CML730i-R10-2080.R/L-M12
50119179	CML730i-R10-2240.R/L-M12
50119180	CML730i-R10-2400.R/L-M12
50119181	CML730i-R10-2560.R/L-M12
50119182	CML730i-R10-2720.R/L-M12
50119183	CML730i-R10-2880.R/L-M12
50119184	CML730i-R20-150.R/L-M12
50119185	CML730i-R20-310.R/L-M12
50119186	CML730i-R20-470.R/L-M12
50119187	CML730i-R20-630.R/L-M12
50119188	CML730i-R20-790.R/L-M12
50119189	CML730i-R20-950.R/L-M12
50119190	CML730i-R20-1110.R/L-M12
50119191	CML730i-R20-1270.R/L-M12
50119192	CML730i-R20-1430.R/L-M12
50119193	CML730i-R20-1590.R/L-M12
50119194	CML730i-R20-1750.R/L-M12
50119195	CML730i-R20-1910.R/L-M12
50119196	CML730i-R20-2070.R/L-M12
50119197	CML730i-R20-2230.R/L-M12
50119198	CML730i-R20-2390.R/L-M12
50119199	CML730i-R20-2550.R/L-M12
50119200	CML730i-R20-2710.R/L-M12
50119201	CML730i-R20-2870.R/L-M12
50119202	CML730i-R40-290.R/L-M12
50119203	CML730i-R40-610.R/L-M12
50119204	CML730i-R40-930.R/L-M12
50119205	CML730i-R40-1250.R/L-M12
50119206	CML730i-R40-1570.R/L-M12
50119207	CML730i-R40-1890.R/L-M12
50119208	CML730i-R40-2210.R/L-M12
50119209	CML730i-R40-2530.R/L-M12
50119210	CML730i-R40-2850.R/L-M12



订货号	模拟量背联式接收端
50119252	CML730i-R10-960.R/CV-M12
50119253	CML730i-R10-1120.R/CV-M12
50119254	CML730i-R10-1280.R/CV-M12
50119255	CML730i-R10-1440.R/CV-M12
50119256	CML730i-R10-1600.R/CV-M12
50119257	CML730i-R10-1760.R/CV-M12
50119258	CML730i-R10-1920.R/CV-M12
50119259	CML730i-R10-2080.R/CV-M12
50119260	CML730i-R10-2240.R/CV-M12
50119261	CML730i-R10-2400.R/CV-M12
50119262	CML730i-R10-2560.R/CV-M12
50119263	CML730i-R10-2720.R/CV-M12
50119264	CML730i-R10-2880.R/CV-M12
50119265	CML730i-R20-150.R/CV-M12
50119266	CML730i-R20-310.R/CV-M12
50119267	CML730i-R20-470.R/CV-M12
50119268	CML730i-R20-630.R/CV-M12
50119269	CML730i-R20-790.R/CV-M12
50119270	CML730i-R20-950.R/CV-M12
50119271	CML730i-R20-1110.R/CV-M12
50119272	CML730i-R20-1270.R/CV-M12
50119273	CML730i-R20-1430.R/CV-M12
50119274	CML730i-R20-1590.R/CV-M12
50119275	CML730i-R20-1750.R/CV-M12
50119276	CML730i-R20-1910.R/CV-M12
50119277	CML730i-R20-2070.R/CV-M12
50119278	CML730i-R20-2230.R/CV-M12
50119279	CML730i-R20-2390.R/CV-M12
50119280	CML730i-R20-2550.R/CV-M12
50119281	CML730i-R20-2710.R/CV-M12
50119282	CML730i-R20-2870.R/CV-M12
50119283	CML730i-R40-290.R/CV-M12
50119284	CML730i-R40-610.R/CV-M12
50119285	CML730i-R40-930.R/CV-M12
50119286	CML730i-R40-1250.R/CV-M12
50119287	CML730i-R40-1570.R/CV-M12
50119288	CML730i-R40-1890.R/CV-M12
50119289	CML730i-R40-2210.R/CV-M12
50119290	CML730i-R40-2530.R/CV-M12
50119291	CML730i-R40-2850.R/CV-M12

选型表

CML730



RS485

订货号	RS485直连式接收端
50123271	CML730i-R05-160.A/D3-M12
50123272	CML730i-R05-240.A/D3-M12
50123273	CML730i-R05-320.A/D3-M12
50123274	CML730i-R05-400.A/D3-M12
50123275	CML730i-R05-480.A/D3-M12
50123276	CML730i-R05-560.A/D3-M12
50123277	CML730i-R05-640.A/D3-M12
50123278	CML730i-R05-720.A/D3-M12
50123279	CML730i-R05-800.A/D3-M12
50123280	CML730i-R05-880.A/D3-M12
50123281	CML730i-R05-960.A/D3-M12
50123282	CML730i-R05-1040.A/D3-M12
50123283	CML730i-R05-1120.A/D3-M12
50123284	CML730i-R05-1200.A/D3-M12
50123285	CML730i-R05-1280.A/D3-M12
50123286	CML730i-R05-1360.A/D3-M12
50123287	CML730i-R05-1440.A/D3-M12
50123288	CML730i-R05-1520.A/D3-M12
50123289	CML730i-R05-1600.A/D3-M12
50123290	CML730i-R05-1680.A/D3-M12
50123291	CML730i-R05-1760.A/D3-M12
50123292	CML730i-R05-1840.A/D3-M12
50123293	CML730i-R05-1920.A/D3-M12
50123294	CML730i-R05-2000.A/D3-M12
50123295	CML730i-R05-2080.A/D3-M12
50123296	CML730i-R05-2160.A/D3-M12
50123297	CML730i-R05-2240.A/D3-M12
50123298	CML730i-R05-2320.A/D3-M12
50123299	CML730i-R05-2400.A/D3-M12
50123300	CML730i-R05-2480.A/D3-M12
50123301	CML730i-R05-2560.A/D3-M12
50123302	CML730i-R05-2640.A/D3-M12
50123303	CML730i-R05-2720.A/D3-M12
50123304	CML730i-R05-2800.A/D3-M12
50123305	CML730i-R05-2880.A/D3-M12
50123306	CML730i-R05-2960.A/D3-M12
50123308	CML730i-R10-160.A/D3-M12
50123309	CML730i-R10-320.A/D3-M12
50123310	CML730i-R10-480.A/D3-M12
50123311	CML730i-R10-640.A/D3-M12
50123312	CML730i-R10-800.A/D3-M12



RS485

订货号	RS485背联式接收端
50123354	CML730i-R05-160.R/D3-M12
50123355	CML730i-R05-240.R/D3-M12
50123356	CML730i-R05-320.R/D3-M12
50123357	CML730i-R05-400.R/D3-M12
50123358	CML730i-R05-480.R/D3-M12
50123359	CML730i-R05-560.R/D3-M12
50123360	CML730i-R05-640.R/D3-M12
50123361	CML730i-R05-720.R/D3-M12
50123362	CML730i-R05-800.R/D3-M12
50123363	CML730i-R05-880.R/D3-M12
50123364	CML730i-R05-960.R/D3-M12
50123365	CML730i-R05-1040.R/D3-M12
50123366	CML730i-R05-1120.R/D3-M12
50123367	CML730i-R05-1200.R/D3-M12
50123368	CML730i-R05-1280.R/D3-M12
50123369	CML730i-R05-1360.R/D3-M12
50123370	CML730i-R05-1440.R/D3-M12
50123371	CML730i-R05-1520.R/D3-M12
50123372	CML730i-R05-1600.R/D3-M12
50123373	CML730i-R05-1680.R/D3-M12
50123374	CML730i-R05-1760.R/D3-M12
50123375	CML730i-R05-1840.R/D3-M12
50123376	CML730i-R05-1920.R/D3-M12
50123377	CML730i-R05-2000.R/D3-M12
50123378	CML730i-R05-2080.R/D3-M12
50123379	CML730i-R05-2160.R/D3-M12
50123380	CML730i-R05-2240.R/D3-M12
50123381	CML730i-R05-2320.R/D3-M12
50123382	CML730i-R05-2400.R/D3-M12
50123383	CML730i-R05-2480.R/D3-M12
50123384	CML730i-R05-2560.R/D3-M12
50123385	CML730i-R05-2640.R/D3-M12
50123386	CML730i-R05-2720.R/D3-M12
50123387	CML730i-R05-2800.R/D3-M12
50123388	CML730i-R05-2880.R/D3-M12
50123389	CML730i-R05-2960.R/D3-M12
50123390	CML730i-R10-160.R/D3-M12
50123391	CML730i-R10-320.R/D3-M12
50123392	CML730i-R10-480.R/D3-M12
50123393	CML730i-R10-640.R/D3-M12
50123394	CML730i-R10-800.R/D3-M12

选型表

CML730



RS485

订货号	RS485直连式接收端
50123313	CML730i-R10-960.A/D3-M12
50123314	CML730i-R10-1120.A/D3-M12
50123315	CML730i-R10-1280.A/D3-M12
50123316	CML730i-R10-1440.A/D3-M12
50123317	CML730i-R10-1600.A/D3-M12
50123318	CML730i-R10-1760.A/D3-M12
50123319	CML730i-R10-1920.A/D3-M12
50123320	CML730i-R10-2080.A/D3-M12
50123321	CML730i-R10-2240.A/D3-M12
50123322	CML730i-R10-2400.A/D3-M12
50123323	CML730i-R10-2560.A/D3-M12
50123324	CML730i-R10-2720.A/D3-M12
50123325	CML730i-R10-2880.A/D3-M12
50123326	CML730i-R20-150.A/D3-M12
50123327	CML730i-R20-310.A/D3-M12
50123328	CML730i-R20-470.A/D3-M12
50123329	CML730i-R20-630.A/D3-M12
50123330	CML730i-R20-790.A/D3-M12
50123331	CML730i-R20-950.A/D3-M12
50123332	CML730i-R20-1110.A/D3-M12
50123333	CML730i-R20-1270.A/D3-M12
50123334	CML730i-R20-1430.A/D3-M12
50123335	CML730i-R20-1590.A/D3-M12
50123336	CML730i-R20-1750.A/D3-M12
50123337	CML730i-R20-1910.A/D3-M12
50123338	CML730i-R20-2070.A/D3-M12
50123339	CML730i-R20-2230.A/D3-M12
50123340	CML730i-R20-2390.A/D3-M12
50123341	CML730i-R20-2550.A/D3-M12
50123342	CML730i-R20-2710.A/D3-M12
50123343	CML730i-R20-2870.A/D3-M12
50123344	CML730i-R40-290.A/D3-M12
50123345	CML730i-R40-610.A/D3-M12
50123346	CML730i-R40-930.A/D3-M12
50123347	CML730i-R40-1250.A/D3-M12
50123348	CML730i-R40-1570.A/D3-M12
50123349	CML730i-R40-1890.A/D3-M12
50123350	CML730i-R40-2210.A/D3-M12
50123351	CML730i-R40-2530.A/D3-M12
50123352	CML730i-R40-2850.A/D3-M12



RS485

订货号	RS485背联式接收端
50123395	CML730i-R10-960.R/D3-M12
50123396	CML730i-R10-1120.R/D3-M12
50123397	CML730i-R10-1280.R/D3-M12
50123398	CML730i-R10-1440.R/D3-M12
50123399	CML730i-R10-1600.R/D3-M12
50123400	CML730i-R10-1760.R/D3-M12
50123401	CML730i-R10-1920.R/D3-M12
50123402	CML730i-R10-2080.R/D3-M12
50123403	CML730i-R10-2240.R/D3-M12
50123404	CML730i-R10-2400.R/D3-M12
50123405	CML730i-R10-2560.R/D3-M12
50123406	CML730i-R10-2720.R/D3-M12
50123407	CML730i-R10-2880.R/D3-M12
50123408	CML730i-R20-150.R/D3-M12
50123409	CML730i-R20-310.R/D3-M12
50123410	CML730i-R20-470.R/D3-M12
50123411	CML730i-R20-630.R/D3-M12
50123412	CML730i-R20-790.R/D3-M12
50123413	CML730i-R20-950.R/D3-M12
50123414	CML730i-R20-1110.R/D3-M12
50123415	CML730i-R20-1270.R/D3-M12
50123416	CML730i-R20-1430.R/D3-M12
50123417	CML730i-R20-1590.R/D3-M12
50123418	CML730i-R20-1750.R/D3-M12
50123419	CML730i-R20-1910.R/D3-M12
50123420	CML730i-R20-2070.R/D3-M12
50123421	CML730i-R20-2230.R/D3-M12
50123422	CML730i-R20-2390.R/D3-M12
50123423	CML730i-R20-2550.R/D3-M12
50123424	CML730i-R20-2710.R/D3-M12
50123425	CML730i-R20-2870.R/D3-M12
50123430	CML730i-R40-290.R/D3-M12
50123431	CML730i-R40-610.R/D3-M12
50123432	CML730i-R40-930.R/D3-M12
50123433	CML730i-R40-1250.R/D3-M12
50123434	CML730i-R40-1570.R/D3-M12
50123435	CML730i-R40-1890.R/D3-M12
50123436	CML730i-R40-2210.R/D3-M12
50123437	CML730i-R40-2530.R/D3-M12
50123438	CML730i-R40-2850.R/D3-M12

选型表

CML730



订货号	Profibus-DP直连式接收端
50123082	CML730i-R05-160.A/PB-M12
50123110	CML730i-R05-240.A/PB-M12
50123124	CML730i-R05-320.A/PB-M12
50123125	CML730i-R05-400.A/PB-M12
50123126	CML730i-R05-480.A/PB-M12
50123127	CML730i-R05-560.A/PB-M12
50123128	CML730i-R05-640.A/PB-M12
50123129	CML730i-R05-720.A/PB-M12
50123130	CML730i-R05-800.A/PB-M12
50123146	CML730i-R05-880.A/PB-M12
50123147	CML730i-R05-960.A/PB-M12
50123063	CML730i-R05-1040.A/PB-M12
50123064	CML730i-R05-1120.A/PB-M12
50123065	CML730i-R05-1200.A/PB-M12
50123066	CML730i-R05-1280.A/PB-M12
50123067	CML730i-R05-1360.A/PB-M12
50123080	CML730i-R05-1440.A/PB-M12
50123081	CML730i-R05-1520.A/PB-M12
50123083	CML730i-R05-1600.A/PB-M12
50123084	CML730i-R05-1680.A/PB-M12
50123085	CML730i-R05-1760.A/PB-M12
50123086	CML730i-R05-1840.A/PB-M12
50123087	CML730i-R05-1920.A/PB-M12
50123088	CML730i-R05-2000.A/PB-M12
50123089	CML730i-R05-2080.A/PB-M12
50123107	CML730i-R05-2160.A/PB-M12
50123108	CML730i-R05-2240.A/PB-M12
50123109	CML730i-R05-2320.A/PB-M12
50123112	CML730i-R05-2400.A/PB-M12
50123113	CML730i-R05-2480.A/PB-M12
50123114	CML730i-R05-2560.A/PB-M12
50123115	CML730i-R05-2640.A/PB-M12
50123116	CML730i-R05-2720.A/PB-M12
50123118	CML730i-R05-2800.A/PB-M12
50123119	CML730i-R05-2880.A/PB-M12
50123120	CML730i-R05-2960.A/PB-M12
50123157	CML730i-R10-160.A/PB-M12
50123175	CML730i-R10-320.A/PB-M12
50123181	CML730i-R10-480.A/PB-M12
50123174	CML730i-R10-640.A/PB-M12
50123173	CML730i-R10-800.A/PB-M12



订货号	Profibus-DP背联式接收端
50123090	CML730i-R05-160.R/PB-M12
50123111	CML730i-R05-240.R/PB-M12
50123131	CML730i-R05-320.R/PB-M12
50123132	CML730i-R05-400.R/PB-M12
50123133	CML730i-R05-480.R/PB-M12
50123134	CML730i-R05-560.R/PB-M12
50123135	CML730i-R05-640.R/PB-M12
50123136	CML730i-R05-720.R/PB-M12
50123137	CML730i-R05-800.R/PB-M12
50123138	CML730i-R05-880.R/PB-M12
50123139	CML730i-R05-960.R/PB-M12
50123068	CML730i-R05-1040.R/PB-M12
50123069	CML730i-R05-1120.R/PB-M12
50123070	CML730i-R05-1200.R/PB-M12
50123071	CML730i-R05-1280.R/PB-M12
50123077	CML730i-R05-1360.R/PB-M12
50123078	CML730i-R05-1440.R/PB-M12
50123079	CML730i-R05-1520.R/PB-M12
50123091	CML730i-R05-1600.R/PB-M12
50123092	CML730i-R05-1680.R/PB-M12
50123093	CML730i-R05-1760.R/PB-M12
50123094	CML730i-R05-1840.R/PB-M12
50123095	CML730i-R05-1920.R/PB-M12
50123096	CML730i-R05-2000.R/PB-M12
50123098	CML730i-R05-2080.R/PB-M12
50123099	CML730i-R05-2160.R/PB-M12
50123100	CML730i-R05-2240.R/PB-M12
50123101	CML730i-R05-2320.R/PB-M12
50123102	CML730i-R05-2400.R/PB-M12
50123103	CML730i-R05-2480.R/PB-M12
50123104	CML730i-R05-2560.R/PB-M12
50123105	CML730i-R05-2640.R/PB-M12
50123106	CML730i-R05-2720.R/PB-M12
50123121	CML730i-R05-2800.R/PB-M12
50123122	CML730i-R05-2880.R/PB-M12
50123123	CML730i-R05-2960.R/PB-M12
50123158	CML730i-R10-160.R/PB-M12
50123176	CML730i-R10-320.R/PB-M12
50123177	CML730i-R10-480.R/PB-M12
50123178	CML730i-R10-640.R/PB-M12
50123179	CML730i-R10-800.R/PB-M12

选型表

CML730



订货号	Profibus-DP直连式接收端
50123172	CML730i-R10-960.A/PB-M12
50123148	CML730i-R10-1120.A/PB-M12
50123149	CML730i-R10-1280.A/PB-M12
50123150	CML730i-R10-1440.A/PB-M12
50123151	CML730i-R10-1600.A/PB-M12
50123152	CML730i-R10-1760.A/PB-M12
50123159	CML730i-R10-1920.A/PB-M12
50123153	CML730i-R10-2080.A/PB-M12
50123154	CML730i-R10-2240.A/PB-M12
50123155	CML730i-R10-2400.A/PB-M12
50123156	CML730i-R10-2560.A/PB-M12
50123168	CML730i-R10-2720.A/PB-M12
50123169	CML730i-R10-2880.A/PB-M12
50123183	CML730i-R20-150.A/PB-M12
50123203	CML730i-R20-310.A/PB-M12
50123204	CML730i-R20-470.A/PB-M12
50123205	CML730i-R20-630.A/PB-M12
50123206	CML730i-R20-790.A/PB-M12
50123207	CML730i-R20-950.A/PB-M12
50123170	CML730i-R20-1110.A/PB-M12
50123171	CML730i-R20-1270.A/PB-M12
50123182	CML730i-R20-1430.A/PB-M12
50123184	CML730i-R20-1590.A/PB-M12
50123185	CML730i-R20-1750.A/PB-M12
50123186	CML730i-R20-1910.A/PB-M12
50123187	CML730i-R20-2070.A/PB-M12
50123188	CML730i-R20-2230.A/PB-M12
50123189	CML730i-R20-2390.A/PB-M12
50123190	CML730i-R20-2550.A/PB-M12
50123191	CML730i-R20-2710.A/PB-M12
50123202	CML730i-R20-2870.A/PB-M12
50123215	CML730i-R40-290.A/PB-M12
50123214	CML730i-R40-610.A/PB-M12
50123216	CML730i-R40-930.A/PB-M12
50123208	CML730i-R40-1250.A/PB-M12
50123209	CML730i-R40-1570.A/PB-M12
50123210	CML730i-R40-1890.A/PB-M12
50123211	CML730i-R40-2210.A/PB-M12
50123212	CML730i-R40-2530.A/PB-M12
50123213	CML730i-R40-2850.A/PB-M12



订货号	Profibus-DP背联式接收端
50123180	CML730i-R10-960.R/PB-M12
50123140	CML730i-R10-1120.R/PB-M12
50123141	CML730i-R10-1280.R/PB-M12
50123142	CML730i-R10-1440.R/PB-M12
50123143	CML730i-R10-1600.R/PB-M12
50123144	CML730i-R10-1760.R/PB-M12
50123145	CML730i-R10-1920.R/PB-M12
50123160	CML730i-R10-2080.R/PB-M12
50123161	CML730i-R10-2240.R/PB-M12
50123162	CML730i-R10-2400.R/PB-M12
50123163	CML730i-R10-2560.R/PB-M12
50123164	CML730i-R10-2720.R/PB-M12
50123165	CML730i-R10-2880.R/PB-M12
50123193	CML730i-R20-150.R/PB-M12
50123218	CML730i-R20-310.R/PB-M12
50123219	CML730i-R20-470.R/PB-M12
50123220	CML730i-R20-630.R/PB-M12
50123221	CML730i-R20-790.R/PB-M12
50123222	CML730i-R20-950.R/PB-M12
50123166	CML730i-R20-1110.R/PB-M12
50123167	CML730i-R20-1270.R/PB-M12
50123192	CML730i-R20-1430.R/PB-M12
50123194	CML730i-R20-1590.R/PB-M12
50123195	CML730i-R20-1750.R/PB-M12
50123196	CML730i-R20-1910.R/PB-M12
50123197	CML730i-R20-2070.R/PB-M12
50123198	CML730i-R20-2230.R/PB-M12
50123199	CML730i-R20-2390.R/PB-M12
50123200	CML730i-R20-2550.R/PB-M12
50123201	CML730i-R20-2710.R/PB-M12
50123217	CML730i-R20-2870.R/PB-M12
50123229	CML730i-R40-290.R/PB-M12
50123230	CML730i-R40-610.R/PB-M12
50123231	CML730i-R40-930.R/PB-M12
50123223	CML730i-R40-1250.R/PB-M12
50123224	CML730i-R40-1570.R/PB-M12
50123225	CML730i-R40-1890.R/PB-M12
50123226	CML730i-R40-2210.R/PB-M12
50123227	CML730i-R40-2530.R/PB-M12
50123228	CML730i-R40-2850.R/PB-M12

选型表

CML730



订货号	Profinet直连式接收端
50131680	CML730i-R05-1040.A/PN-M12
50131682	CML730i-R05-1120.A/PN-M12
50131684	CML730i-R05-1200.A/PN-M12
50131686	CML730i-R05-1280.A/PN-M12
50131688	CML730i-R05-1360.A/PN-M12
50131690	CML730i-R05-1440.A/PN-M12
50131692	CML730i-R05-1520.A/PN-M12
50131694	CML730i-R05-160.A/PN-M12
50131696	CML730i-R05-1600.A/PN-M12
50131698	CML730i-R05-1680.A/PN-M12
50131700	CML730i-R05-1760.A/PN-M12
50131702	CML730i-R05-1840.A/PN-M12
50131704	CML730i-R05-1920.A/PN-M12
50131706	CML730i-R05-2000.A/PN-M12
50131708	CML730i-R05-2080.A/PN-M12
50131710	CML730i-R05-2160.A/PN-M12
50131712	CML730i-R05-2240.A/PN-M12
50131714	CML730i-R05-2320.A/PN-M12
50131716	CML730i-R05-240.A/PN-M12
50131718	CML730i-R05-2400.A/PN-M12
50131720	CML730i-R05-2480.A/PN-M12
50131722	CML730i-R05-2560.A/PN-M12
50131724	CML730i-R05-2640.A/PN-M12
50131726	CML730i-R05-2720.A/PN-M12
50131728	CML730i-R05-2800.A/PN-M12
50131730	CML730i-R05-2880.A/PN-M12
50131732	CML730i-R05-2960.A/PN-M12
50131734	CML730i-R05-320.A/PN-M12
50131736	CML730i-R05-400.A/PN-M12
50131738	CML730i-R05-480.A/PN-M12
50131740	CML730i-R05-560.A/PN-M12
50131742	CML730i-R05-640.A/PN-M12
50131744	CML730i-R05-720.A/PN-M12
50131746	CML730i-R05-800.A/PN-M12
50131748	CML730i-R05-880.A/PN-M12
50131750	CML730i-R05-960.A/PN-M12
50131752	CML730i-R10-1120.A/PN-M12
50131754	CML730i-R10-1280.A/PN-M12
50131756	CML730i-R10-1440.A/PN-M12
50131758	CML730i-R10-160.A/PN-M12
50131760	CML730i-R10-1600.A/PN-M12



订货号	Profinet背联式接收端
50131681	CML730i-R05-1040.R/PN-M12
50131683	CML730i-R05-1120.R/PN-M12
50131685	CML730i-R05-1200.R/PN-M12
50131687	CML730i-R05-1280.R/PN-M12
50131689	CML730i-R05-1360.R/PN-M12
50131691	CML730i-R05-1440.R/PN-M12
50131693	CML730i-R05-1520.R/PN-M12
50131695	CML730i-R05-160.R/PN-M12
50131697	CML730i-R05-1600.R/PN-M12
50131699	CML730i-R05-1680.R/PN-M12
50131701	CML730i-R05-1760.R/PN-M12
50131703	CML730i-R05-1840.R/PN-M12
50131705	CML730i-R05-1920.R/PN-M12
50131707	CML730i-R05-2000.R/PN-M12
50131709	CML730i-R05-2080.R/PN-M12
50131711	CML730i-R05-2160.R/PN-M12
50131713	CML730i-R05-2240.R/PN-M12
50131715	CML730i-R05-2320.R/PN-M12
50131717	CML730i-R05-240.R/PN-M12
50131719	CML730i-R05-2400.R/PN-M12
50131721	CML730i-R05-2480.R/PN-M12
50131723	CML730i-R05-2560.R/PN-M12
50131725	CML730i-R05-2640.R/PN-M12
50131727	CML730i-R05-2720.R/PN-M12
50131729	CML730i-R05-2800.R/PN-M12
50131731	CML730i-R05-2880.R/PN-M12
50131733	CML730i-R05-2960.R/PN-M12
50131735	CML730i-R05-320.R/PN-M12
50131737	CML730i-R05-400.R/PN-M12
50131739	CML730i-R05-480.R/PN-M12
50131741	CML730i-R05-560.R/PN-M12
50131743	CML730i-R05-640.R/PN-M12
50131745	CML730i-R05-720.R/PN-M12
50131747	CML730i-R05-800.R/PN-M12
50131749	CML730i-R05-880.R/PN-M12
50131751	CML730i-R05-960.R/PN-M12
50131753	CML730i-R10-1120.R/PN-M12
50131755	CML730i-R10-1280.R/PN-M12
50131757	CML730i-R10-1440.R/PN-M12
50131759	CML730i-R10-160.R/PN-M12
50131761	CML730i-R10-1600.R/PN-M12

选型表

CML730



订货号	Profinet直连式接收端
50131762	CML730i-R10-1760.A/PN-M12
50131764	CML730i-R10-1920.A/PN-M12
50131766	CML730i-R10-2080.A/PN-M12
50131768	CML730i-R10-2240.A/PN-M12
50131770	CML730i-R10-2400.A/PN-M12
50131772	CML730i-R10-2560.A/PN-M12
50131774	CML730i-R10-2720.A/PN-M12
50131776	CML730i-R10-2880.A/PN-M12
50131778	CML730i-R10-320.A/PN-M12
50131780	CML730i-R10-480.A/PN-M12
50131782	CML730i-R10-640.A/PN-M12
50131784	CML730i-R10-800.A/PN-M12
50131786	CML730i-R10-960.A/PN-M12
50131788	CML730i-R20-1110.A/PN-M12
50131790	CML730i-R20-1270.A/PN-M12
50131792	CML730i-R20-1430.A/PN-M12
50131794	CML730i-R20-150.A/PN-M12
50131796	CML730i-R20-1590.A/PN-M12
50131798	CML730i-R20-1750.A/PN-M12
50131800	CML730i-R20-1910.A/PN-M12
50131802	CML730i-R20-2070.A/PN-M12
50131804	CML730i-R20-2230.A/PN-M12
50131806	CML730i-R20-2390.A/PN-M12
50131808	CML730i-R20-2550.A/PN-M12
50131810	CML730i-R20-2710.A/PN-M12
50131812	CML730i-R20-2870.A/PN-M12
50131814	CML730i-R20-310.A/PN-M12
50131816	CML730i-R20-470.A/PN-M12
50131818	CML730i-R20-630.A/PN-M12
50131820	CML730i-R20-790.A/PN-M12
50131822	CML730i-R20-950.A/PN-M12
50131824	CML730i-R40-1250.A/PN-M12
50131826	CML730i-R40-1570.A/PN-M12
50131828	CML730i-R40-1890.A/PN-M12
50131830	CML730i-R40-2210.A/PN-M12
50131832	CML730i-R40-2530.A/PN-M12
50131834	CML730i-R40-2850.A/PN-M12
50131836	CML730i-R40-290.A/PN-M12
50131838	CML730i-R40-610.A/PN-M12
50131840	CML730i-R40-930.A/PN-M12



订货号	Profinet背联式接收端
50131763	CML730i-R10-1760.R/PN-M12
50131765	CML730i-R10-1920.R/PN-M12
50131767	CML730i-R10-2080.R/PN-M12
50131769	CML730i-R10-2240.R/PN-M12
50131771	CML730i-R10-2400.R/PN-M12
50131773	CML730i-R10-2560.R/PN-M12
50131775	CML730i-R10-2720.R/PN-M12
50131777	CML730i-R10-2880.R/PN-M12
50131779	CML730i-R10-320.R/PN-M12
50131781	CML730i-R10-480.R/PN-M12
50131783	CML730i-R10-640.R/PN-M12
50131785	CML730i-R10-800.R/PN-M12
50131787	CML730i-R10-960.R/PN-M12
50131789	CML730i-R20-1110.R/PN-M12
50131791	CML730i-R20-1270.R/PN-M12
50131793	CML730i-R20-1430.R/PN-M12
50131795	CML730i-R20-150.R/PN-M12
50131797	CML730i-R20-1590.R/PN-M12
50131799	CML730i-R20-1750.R/PN-M12
50131801	CML730i-R20-1910.R/PN-M12
50131803	CML730i-R20-2070.R/PN-M12
50131805	CML730i-R20-2230.R/PN-M12
50131807	CML730i-R20-2390.R/PN-M12
50131809	CML730i-R20-2550.R/PN-M12
50131811	CML730i-R20-2710.R/PN-M12
50131813	CML730i-R20-2870.R/PN-M12
50131815	CML730i-R20-310.R/PN-M12
50131817	CML730i-R20-470.R/PN-M12
50131819	CML730i-R20-630.R/PN-M12
50131821	CML730i-R20-790.R/PN-M12
50131823	CML730i-R20-950.R/PN-M12
50131825	CML730i-R40-1250.R/PN-M12
50131827	CML730i-R40-1570.R/PN-M12
50131829	CML730i-R40-1890.R/PN-M12
50131831	CML730i-R40-2210.R/PN-M12
50131833	CML730i-R40-2530.R/PN-M12
50131835	CML730i-R40-2850.R/PN-M12
50131837	CML730i-R40-290.R/PN-M12
50131839	CML730i-R40-610.R/PN-M12
50131841	CML730i-R40-930.R/PN-M12

选型表

CML730



订货号	直连式发射端
50133762	CML730i-T05-160.A-PS-M12
50133764	CML730i-T05-240.A-PS-M12
50133766	CML730i-T05-320.A-PS-M12
50133768	CML730i-T05-480.A-PS-M12
50133770	CML730i-T05-640.A-PS-M12
50133772	CML730i-T05-800.A-PS-M12
50133774	CML730i-T05-960.A-PS-M12
50133776	CML730i-T05-1120.A-PS-M12
50133778	CML730i-T05-1280.A-PS-M12
50133780	CML730i-T05-160.R-PS-M12
50133782	CML730i-T05-240.R-PS-M12
50133784	CML730i-T05-320.R-PS-M12
50133786	CML730i-T05-480.R-PS-M12
50133788	CML730i-T05-640.R-PS-M12
50133790	CML730i-T05-800.R-PS-M12
50133792	CML730i-T05-960.R-PS-M12
50133794	CML730i-T05-1120.R-PS-M12
50133796	CML730i-T05-1280.R-PS-M12
50135116	CML720i-T40-1530.A-M12-EX
50136322	CML730i-T05-400.A-PS-M12
50136323	CML730i-T05-400.R-PS-M12



订货号	背联式接收端
50133761	CML730i-R05-160.A/CV-PS-M12
50133763	CML730i-R05-240.A/CV-PS-M12
50133765	CML730i-R05-320.A/CV-PS-M12
50133767	CML730i-R05-480.A/CV-PS-M12
50133769	CML730i-R05-640.A/CV-PS-M12
50133771	CML730i-R05-800.A/CV-PS-M12
50133773	CML730i-R05-960.A/CV-PS-M12
50133775	CML730i-R05-1120.A/CV-PS-M12
50133777	CML730i-R05-1280.A/CV-PS-M12
50133779	CML730i-R05-160.R/CV-PS-M12
50133781	CML730i-R05-240.R/CV-PS-M12
50133783	CML730i-R05-320.R/CV-PS-M12
50133785	CML730i-R05-480.R/CV-PS-M12
50133787	CML730i-R05-640.R/CV-PS-M12
50133789	CML730i-R05-800.R/CV-PS-M12
50133791	CML730i-R05-960.R/CV-PS-M12
50133793	CML730i-R05-1120.R/CV-PS-M12
50133795	CML730i-R05-1280.R/CV-PS-M12
50135115	CML720i-R40-1530.A/CN-M12-EX
50136320	CML730i-R05-400.A/CV-PS-M12
50136321	CML730i-R05-400.R/CV-PS-M12

选型表

CSL710



订货号	发射端直连式型号
50128977	CSL710-T05-160.A-M12
50128978	CSL710-T05-240.A-M12
50128979	CSL710-T05-320.A-M12
50128980	CSL710-T05-400.A-M12
50128981	CSL710-T05-480.A-M12
50128982	CSL710-T05-560.A-M12
50128983	CSL710-T05-640.A-M12
50128984	CSL710-T05-720.A-M12
50128985	CSL710-T05-800.A-M12
50128986	CSL710-T05-880.A-M12
50128987	CSL710-T05-960.A-M12
50128988	CSL710-T05-1040.A-M12
50128989	CSL710-T05-1120.A-M12
50128990	CSL710-T05-1200.A-M12
50128991	CSL710-T05-1280.A-M12
50128992	CSL710-T05-1360.A-M12
50128993	CSL710-T05-1440.A-M12
50128994	CSL710-T05-1520.A-M12
50128995	CSL710-T05-1600.A-M12
50128996	CSL710-T05-1680.A-M12
50128997	CSL710-T05-1760.A-M12
50128998	CSL710-T05-1840.A-M12
50128999	CSL710-T05-1920.A-M12
50129000	CSL710-T05-2000.A-M12
50129001	CSL710-T05-2080.A-M12
50129002	CSL710-T05-2160.A-M12
50129003	CSL710-T05-2240.A-M12
50129004	CSL710-T05-2320.A-M12
50129005	CSL710-T05-2400.A-M12
50129006	CSL710-T05-2480.A-M12
50129007	CSL710-T05-2560.A-M12
50129008	CSL710-T05-2640.A-M12
50129009	CSL710-T05-2720.A-M12
50129010	CSL710-T05-2800.A-M12
50129011	CSL710-T05-2880.A-M12
50129012	CSL710-T05-2960.A-M12
50129013	CSL710-T10-160.A-M12
50129014	CSL710-T10-320.A-M12
50129015	CSL710-T10-480.A-M12
50129016	CSL710-T10-640.A-M12
50129017	CSL710-T10-800.A-M12



订货号	IO-link直连式接收端
50128889	CSL710-R05-160.A/L-M12
50128890	CSL710-R05-240.A/L-M12
50128891	CSL710-R05-320.A/L-M12
50128892	CSL710-R05-400.A/L-M12
50128893	CSL710-R05-480.A/L-M12
50128894	CSL710-R05-560.A/L-M12
50128895	CSL710-R05-640.A/L-M12
50128896	CSL710-R05-720.A/L-M12
50128897	CSL710-R05-800.A/L-M12
50128898	CSL710-R05-880.A/L-M12
50128899	CSL710-R05-960.A/L-M12
50128900	CSL710-R05-1040.A/L-M12
50128901	CSL710-R05-1120.A/L-M12
50128902	CSL710-R05-1200.A/L-M12
50128903	CSL710-R05-1280.A/L-M12
50128904	CSL710-R05-1360.A/L-M12
50128905	CSL710-R05-1440.A/L-M12
50128906	CSL710-R05-1520.A/L-M12
50128907	CSL710-R05-1600.A/L-M12
50128908	CSL710-R05-1680.A/L-M12
50128909	CSL710-R05-1760.A/L-M12
50128910	CSL710-R05-1840.A/L-M12
50128911	CSL710-R05-1920.A/L-M12
50128912	CSL710-R05-2000.A/L-M12
50128913	CSL710-R05-2080.A/L-M12
50128914	CSL710-R05-2160.A/L-M12
50128915	CSL710-R05-2240.A/L-M12
50128916	CSL710-R05-2320.A/L-M12
50128917	CSL710-R05-2400.A/L-M12
50128918	CSL710-R05-2480.A/L-M12
50128919	CSL710-R05-2560.A/L-M12
50128920	CSL710-R05-2640.A/L-M12
50128921	CSL710-R05-2720.A/L-M12
50128922	CSL710-R05-2800.A/L-M12
50128923	CSL710-R05-2880.A/L-M12
50128924	CSL710-R05-2960.A/L-M12
50128929	CSL710-R10-160.A/L-M12
50128930	CSL710-R10-320.A/L-M12
50128931	CSL710-R10-480.A/L-M12
50128932	CSL710-R10-640.A/L-M12
50128933	CSL710-R10-800.A/L-M12

选型表

CSL710



订货号	发射端直连式型号
50129018	CSL710-T10-960.A-M12
50129019	CSL710-T10-1120.A-M12
50129020	CSL710-T10-1280.A-M12
50129021	CSL710-T10-1440.A-M12
50129022	CSL710-T10-1600.A-M12
50129023	CSL710-T10-1760.A-M12
50129024	CSL710-T10-1920.A-M12
50129025	CSL710-T10-2080.A-M12
50129026	CSL710-T10-2240.A-M12
50129027	CSL710-T10-2400.A-M12
50129028	CSL710-T10-2560.A-M12
50129029	CSL710-T10-2720.A-M12
50129030	CSL710-T10-2880.A-M12
50129031	CSL710-T20-150.A-M12
50129032	CSL710-T20-310.A-M12
50129033	CSL710-T20-470.A-M12
50129034	CSL710-T20-630.A-M12
50129035	CSL710-T20-790.A-M12
50129036	CSL710-T20-950.A-M12
50129037	CSL710-T20-1110.A-M12
50129038	CSL710-T20-1270.A-M12
50129039	CSL710-T20-1430.A-M12
50129040	CSL710-T20-1590.A-M12
50129041	CSL710-T20-1750.A-M12
50129042	CSL710-T20-1910.A-M12
50129043	CSL710-T20-2070.A-M12
50129044	CSL710-T20-2230.A-M12
50129045	CSL710-T20-2390.A-M12
50129046	CSL710-T20-2550.A-M12
50129047	CSL710-T20-2710.A-M12
50129048	CSL710-T20-2870.A-M12
50129049	CSL710-T40-290.A-M12
50129050	CSL710-T40-610.A-M12
50129051	CSL710-T40-930.A-M12
50129052	CSL710-T40-1250.A-M12
50129053	CSL710-T40-1570.A-M12
50129054	CSL710-T40-1890.A-M12
50129055	CSL710-T40-2210.A-M12
50129056	CSL710-T40-2530.A-M12
50129057	CSL710-T40-2850.A-M12


IO-Link

订货号	IO-link直连式接收端
50128934	CSL710-R10-960.A/L-M12
50128935	CSL710-R10-1120.A/L-M12
50128936	CSL710-R10-1280.A/L-M12
50128937	CSL710-R10-1440.A/L-M12
50128938	CSL710-R10-1600.A/L-M12
50128939	CSL710-R10-1760.A/L-M12
50128940	CSL710-R10-1920.A/L-M12
50128941	CSL710-R10-2080.A/L-M12
50128942	CSL710-R10-2240.A/L-M12
50128943	CSL710-R10-2400.A/L-M12
50128944	CSL710-R10-2560.A/L-M12
50128945	CSL710-R10-2720.A/L-M12
50128946	CSL710-R10-2880.A/L-M12
50128948	CSL710-R20-150.A/L-M12
50128949	CSL710-R20-310.A/L-M12
50128950	CSL710-R20-470.A/L-M12
50128951	CSL710-R20-630.A/L-M12
50128952	CSL710-R20-790.A/L-M12
50128953	CSL710-R20-950.A/L-M12
50128954	CSL710-R20-1110.A/L-M12
50128955	CSL710-R20-1270.A/L-M12
50128956	CSL710-R20-1430.A/L-M12
50128957	CSL710-R20-1590.A/L-M12
50128958	CSL710-R20-1750.A/L-M12
50128959	CSL710-R20-1910.A/L-M12
50128960	CSL710-R20-2070.A/L-M12
50128961	CSL710-R20-2230.A/L-M12
50128962	CSL710-R20-2390.A/L-M12
50128963	CSL710-R20-2550.A/L-M12
50128964	CSL710-R20-2710.A/L-M12
50128965	CSL710-R20-2870.A/L-M12
50128967	CSL710-R40-290.A/L-M12
50128968	CSL710-R40-610.A/L-M12
50128969	CSL710-R40-930.A/L-M12
50128970	CSL710-R40-1250.A/L-M12
50128971	CSL710-R40-1570.A/L-M12
50128972	CSL710-R40-1890.A/L-M12
50128973	CSL710-R40-2210.A/L-M12
50128974	CSL710-R40-2530.A/L-M12
50128975	CSL710-R40-2850.A/L-M12

选型表

CML720-EX



订货号	发射端直连式型号
50126350	CML720i-T10-460.A-M12-EX
50126389	CML720i-T10-140.A-M12-EX
50126390	CML720i-T10-300.A-M12-EX
50126391	CML720i-T10-620.A-M12-EX
50126392	CML720i-T10-780.A-M12-EX
50126393	CML720i-T10-940.A-M12-EX
50126394	CML720i-T10-1100.A-M12-EX
50126395	CML720i-T10-1260.A-M12-EX
50126396	CML720i-T10-1420.A-M12-EX
50126397	CML720i-T10-1580.A-M12-EX
50126398	CML720i-T10-1740.A-M12-EX
50126399	CML720i-T10-1900.A-M12-EX
50126400	CML720i-T10-2060.A-M12-EX
50126401	CML720i-T10-2220.A-M12-EX
50127805	CML720i-T10-2380.A-M12-EX
50127806	CML720i-T10-2540.A-M12-EX
50127807	CML720i-T10-2700.A-M12-EX
50127808	CML720i-T10-2860.A-M12-EX
50126402	CML720i-T20-130.A-M12-EX
50126403	CML720i-T20-290.A-M12-EX
50126404	CML720i-T20-450.A-M12-EX
50126405	CML720i-T20-610.A-M12-EX
50126406	CML720i-T20-770.A-M12-EX
50126407	CML720i-T20-930.A-M12-EX
50126408	CML720i-T20-1090.A-M12-EX
50126409	CML720i-T20-1250.A-M12-EX
50126410	CML720i-T20-1410.A-M12-EX
50126411	CML720i-T20-1570.A-M12-EX
50126412	CML720i-T20-1730.A-M12-EX
50126413	CML720i-T20-1890.A-M12-EX
50126414	CML720i-T20-2050.A-M12-EX
50126415	CML720i-T20-2210.A-M12-EX
50126416	CML720i-T20-2370.A-M12-EX
50126417	CML720i-T20-2530.A-M12-EX
50126418	CML720i-T20-2690.A-M12-EX
50126419	CML720i-T20-2850.A-M12-EX


CANopen

订货号	CANopen直连式接收端
50126349	CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX
50126358	CML720i-R10-140.A/CN-M12-EX
50126359	CML720i-R10-300.A/CN-M12-EX
50126360	CML720i-R10-620.A/CN-M12-EX
50126361	CML720i-R10-780.A/CN-M12-EX
50126362	CML720i-R10-940.A/CN-M12-EX
50126363	CML720i-R10-1100.A/CN-M12-EX
50126364	CML720i-R10-1260.A/CN-M12-EX
50126365	CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX
50126366	CML720i-R10-1580.A/CN-M12-EX
50126367	CML720i-R10-1740.A/CN-M12-EX
50126368	CML720i-R10-1900.A/CN-M12-EX
50126369	CML720i-R10-2060.A/CN-M12-EX
50126370	CML720i-R10-2220.A/CN-M12-EX
50127801	CML720i-R10-2380.A/CN-M12-EX
50127802	CML720i-R10-2540.A/CN-M12-EX
50127803	CML720i-R10-2700.A/CN-M12-EX
50127804	CML720i-R10-2860.A/CN-M12-EX
50126371	CML720i-R20-130.A/CN-M12-EX
50126372	CML720i-R20-290.A/CN-M12-EX
50126373	CML720i-R20-450.A/CN-M12-EX
50126374	CML720i-R20-610.A/CN-M12-EX
50126375	CML720i-R20-770.A/CN-M12-EX
50126376	CML720i-R20-930.A/CN-M12-EX
50126377	CML720i-R20-1090.A/CN-M12-EX
50126378	CML720i-R20-1250.A/CN-M12-EX
50126379	CML720i-R20-1410.A/CN-M12-EX
50126380	CML720i-R20-1570.A/CN-M12-EX
50126381	CML720i-R20-1730.A/CN-M12-EX
50126382	CML720i-R20-1890.A/CN-M12-EX
50126383	CML720i-R20-2050.A/CN-M12-EX
50126384	CML720i-R20-2210.A/CN-M12-EX
50126385	CML720i-R20-2370.A/CN-M12-EX
50126386	CML720i-R20-2530.A/CN-M12-EX
50126387	CML720i-R20-2690.A/CN-M12-EX
50126388	CML720i-R20-2850.A/CN-M12-EX

选型表

CSL505

订货号	发射端
50131365	CSL505-T05-35-M8
50131366	CSL505-T05-75-M8
50131367	CSL505-T05-115-M8
50131368	CSL505-T05-155-M8
50131369	CSL505-T05-195-M8
50131370	CSL505-T05-235-M8
50131371	CSL505-T05-275-M8
50131372	CSL505-T05-315-M8
50131373	CSL505-T05-355-M8
50131374	CSL505-T05-395-M8
50131375	CSL505-T12.5-88-M8
50131376	CSL505-T12.5-188-M8
50131377	CSL505-T12.5-288-M8
50131378	CSL505-T12.5-388-M8
50131379	CSL505-T12.5-488-M8
50131380	CSL505-T12.5-588-M8
50131381	CSL505-T12.5-688-M8
50131382	CSL505-T12.5-788-M8
50131383	CSL505-T12.5-888-M8
50131384	CSL505-T12.5-988-M8
50131385	CSL505-T25-175-M8
50131386	CSL505-T25-275-M8
50131387	CSL505-T25-375-M8
50131388	CSL505-T25-475-M8
50131389	CSL505-T25-575-M8
50131390	CSL505-T25-675-M8
50131391	CSL505-T25-775-M8
50131392	CSL505-T25-875-M8
50131393	CSL505-T25-975-M8
50131394	CSL505-T25-1075-M8
50131395	CSL505-T25-1175-M8
50131396	CSL505-T25-1275-M8
50131397	CSL505-T25-1375-M8
50131398	CSL505-T25-1475-M8
50131399	CSL505-T25-1575-M8
50131400	CSL505-T25-1675-M8
50131401	CSL505-T25-1775-M8
50131402	CSL505-T25-1875-M8
50131403	CSL505-T25-1975-M8
50131404	CSL505-T25-2175-M8
50131405	CSL505-T25-2375-M8

选型表

CSL505

订货号	发射端
50131406	CSL505-T50-350-M8
50131407	CSL505-T50-750-M8
50131408	CSL505-T50-1150-M8
50131409	CSL505-T50-1550-M8
50131410	CSL505-T50-1950-M8
50131411	CSL505-T50-2350-M8
50131412	CSL505-T50-2750-M8
50131413	CSL505-T50-3150-M8
50131414	CSL505-T100-700-M8
50131415	CSL505-T100-1100-M8
50131416	CSL505-T100-1500-M8
50131417	CSL505-T100-1900-M8
50131418	CSL505-T100-2300-M8
50131419	CSL505-T100-2700-M8
50131420	CSL505-T100-3100-M8

订货号	接收端型号
50131350	CSL505-R50-350-M8
50131351	CSL505-R50-750-M8
50131352	CSL505-R50-1150-M8
50131353	CSL505-R50-1550-M8
50131354	CSL505-R50-1950-M8
50131355	CSL505-R50-2350-M8
50131356	CSL505-R50-2750-M8
50131357	CSL505-R50-3150-M8
50131358	CSL505-R100-700-M8
50131359	CSL505-R100-1100-M8
50131360	CSL505-R100-1500-M8
50131361	CSL505-R100-1900-M8
50131362	CSL505-R100-2300-M8
50131363	CSL505-R100-2700-M8
50131364	CSL505-R100-3100-M8

选型表

CSL505

订货号	发射端替代型号
50131647	CSL505-T12.5-88-VB-M8
50131648	CSL505-T12.5-188-VB-M8
50131649	CSL505-T12.5-288-VB-M8
50131650	CSL505-T12.5-388-VB-M8
50131651	CSL505-T12.5-488-VB-M8
50131652	CSL505-T12.5-588-VB-M8
50131653	CSL505-T12.5-688-VB-M8
50131654	CSL505-T12.5-788-VB-M8
50131655	CSL505-T25-175-VB-M8
50131656	CSL505-T25-375-VB-M8
50131657	CSL505-T25-575-VB-M8
50131658	CSL505-T25-775-VB-M8
50131659	CSL505-T25-975-VB-M8
50131660	CSL505-T25-1175-VB-M8
50131661	CSL505-T25-1375-VB-M8
50131662	CSL505-T25-1575-VB-M8
50131663	CSL505-T25-1775-VB-M8
50131664	CSL505-T25-2175-VB-M8
50131665	CSL505-T25-2375-VB-M8

订货号	接收端替代型号
50131613	CSL505-R12.5-88-VB-M8
50131614	CSL505-R12.5-188-VB-M8
50131615	CSL505-R12.5-288-VB-M8
50131616	CSL505-R12.5-388-VB-M8
50131617	CSL505-R12.5-488-VB-M8
50131618	CSL505-R12.5-588-VB-M8
50131619	CSL505-R12.5-688-VB-M8
50131620	CSL505-R12.5-788-VB-M8
50131621	CSL505-R25-175-VB-M8
50131622	CSL505-R25-375-VB-M8
50131623	CSL505-R25-575-VB-M8
50131624	CSL505-R25-775-VB-M8
50131625	CSL505-R25-975-VB-M8
50131626	CSL505-R25-1175-VB-M8
50131627	CSL505-R25-1375-VB-M8
50131628	CSL505-R25-1575-VB-M8
50131629	CSL505-R25-1775-VB-M8
50131630	CSL505-R25-2175-VB-M8
50131631	CSL505-R25-2375-VB-M8

选型表

CSL505

订货号	发射端替代型号
50131666	CSL505-T50-350-VB-M8
50131667	CSL505-T50-750-VB-M8
50131668	CSL505-T50-1150-VB-M8
50131669	CSL505-T50-1550-VB-M8
50131670	CSL505-T50-1950-VB-M8
50131671	CSL505-T50-2350-VB-M8
50131672	CSL505-T50-2750-VB-M8
50131673	CSL505-T50-3150-VB-M8
50131674	CSL505-T100-700-VB-M8
50131675	CSL505-T100-1100-VB-M8
50131676	CSL505-T100-1500-VB-M8
50131677	CSL505-T100-1900-VB-M8
50131678	CSL505-T100-2300-VB-M8
50131679	CSL505-T100-2700-VB-M8
50132067	CSL505-T100-3100-VB-M8

订货号	接收端替代型号
50131632	CSL505-R50-350-VB-M8
50131633	CSL505-R50-750-VB-M8
50131634	CSL505-R50-1150-VB-M8
50131635	CSL505-R50-1550-VB-M8
50131636	CSL505-R50-1950-VB-M8
50131637	CSL505-R50-2350-VB-M8
50131638	CSL505-R50-2750-VB-M8
50131639	CSL505-R50-3150-VB-M8
50131640	CSL505-R100-700-VB-M8
50131641	CSL505-R100-1100-VB-M8
50131642	CSL505-R100-1500-VB-M8
50131643	CSL505-R100-1900-VB-M8
50131644	CSL505-R100-2300-VB-M8
50131645	CSL505-R100-2700-VB-M8
50131646	CSL505-R100-3100-VB-M8

选型表

CSR780\标准附件



订货号	发射端替代型号	订货号	反光板
50128287	CSR780-01-96/6WHE-M12	50111155	OCS110X80mm-M
50128288	CSR780-01-96/GWHE-M12		
50128289	CSR780-01-432/6WHE-M12	50111154	OCS450X80mm-M
50128290	CSR780-01-432/GWHE-M12		

名称	订货号	型号	数量
安装支架	429046	BT-2R1	2
同步线	50118182	K-Y1 M12A-2m-M12A-S-PUR	1
数据同步线	50123263	K-YPB M12A-M12A-S-PUR	1
数据线BUS in	50135248	KS PB-M12-4A-P3-050	1
终端电阻	50038539	TS 02-4-SA	1
电源线	50132077	KD U-M12-5A-V1-020	1

选型表

CML720选型

		C M L 7 2 0 - T 0 5 - 1 9 2 0 . A - M 1 2															
		C M L 7 2 0 - R 0 5 - 1 9 2 0 . A / C N - M 1 2															
工作原理																	
CML	测量光幕																
系列																	
720	720 系列, 6 m 对射距离, 30µs/光轴响应时间, 显示功能																
功能																	
T	发射器																
R	接收器																
光束间隔																	
05	5mm																
10	10mm																
20	20mm																
40	40mm																
测量区域长度																	
xxxx	测量区域长度 [mm], 取决于光束间隔																
设备																	
A	轴向插头																
R	后侧插头																
接口																	
L	IO-Link																
CN	CANopen																
PB	PROFIBUS-DP																
CV	模拟量: 电流和电压																
电气连接																	
M12	M12 接头																

选型表

CML730选型

		<table><tr><td>C</td><td>M</td><td>L</td><td>7</td><td>3</td><td>0</td><td>-</td><td>T</td><td>0</td><td>5</td><td>-</td><td>1</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td><td>.</td><td>A</td><td></td><td></td><td>-</td><td>M</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>C</td><td>M</td><td>L</td><td>7</td><td>3</td><td>0</td><td>-</td><td>R</td><td>0</td><td>5</td><td>-</td><td>1</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td><td>.</td><td>A</td><td>/</td><td>C</td><td>N</td><td>-</td><td>M</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>																						C	M	L	7	3	0	-	T	0	5	-	1	9	2	0	.	A			-	M	1	2	C	M	L	7	3	0	-	R	0	5	-	1	9	2	0	.	A	/	C	N	-	M	1	2
C	M	L	7	3	0	-	T	0	5	-	1	9	2	0	.	A			-	M	1	2																																																
C	M	L	7	3	0	-	R	0	5	-	1	9	2	0	.	A	/	C	N	-	M	1	2																																															
工作原理																																																																						
CML	测量光幕																																																																					
系列																																																																						
730	730 系列, 8m 对射距离, 10µs/光轴响应时间, 显示功能																																																																					
功能																																																																						
T	发射器																																																																					
R	接收器																																																																					
光束间隔																																																																						
05	5mm																																																																					
10	10mm																																																																					
20	20mm																																																																					
40	40mm																																																																					
测量区域长度																																																																						
xxxx	测量区域长度 [mm], 取决于光束间隔																																																																					
设备																																																																						
A	轴向插头																																																																					
R	后侧插头																																																																					
接口																																																																						
L	IO-Link																																																																					
CN	CANopen																																																																					
PB	PROFIBUS-DP																																																																					
CV	模拟量：电流和电压																																																																					
电气连接																																																																						
M12		M12 接头																																																																				

选型表

CSL710选型

		<table><tr><td>C</td><td>S</td><td>L</td><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>-</td><td>T</td><td>0</td><td>5</td><td>-</td><td>1</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td><td>.</td><td>A</td><td></td><td></td><td>-</td><td>M</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>C</td><td>S</td><td>L</td><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>-</td><td>R</td><td>0</td><td>5</td><td>-</td><td>1</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td><td>.</td><td>A</td><td>/</td><td>L</td><td>-</td><td>M</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>																						C	S	L	7	1	0	-	T	0	5	-	1	9	2	0	.	A			-	M	1	2	C	S	L	7	1	0	-	R	0	5	-	1	9	2	0	.	A	/	L	-	M	1	2
C	S	L	7	1	0	-	T	0	5	-	1	9	2	0	.	A			-	M	1	2																																															
C	S	L	7	1	0	-	R	0	5	-	1	9	2	0	.	A	/	L	-	M	1	2																																															
工作原理																																																																					
CSL	测量光幕																																																																				
系列																																																																					
710	系列, 6 m 对射距离, 30µs/光轴响应时间, 显示功能																																																																				
功能																																																																					
T	发射器																																																																				
R	接收器																																																																				
光束间隔																																																																					
05	5mm																																																																				
10	10mm																																																																				
20	20mm																																																																				
40	40mm																																																																				
测量区域长度																																																																					
xxxx	测量区域长度 [mm], 取决于光束间隔																																																																				
设备																																																																					
A	轴向插头																																																																				
接口																																																																					
L	IO-Link																																																																				
电气连接																																																																					
M12	M12 接头																																																																				

SMART
SENSOR
BUSINESS

SMART IS
TO THINK **EASY**
TO SHARE **EXPERIENCE**
TO BE **CLOSE**
TO CREATE **FUTURE**

“智能”即
简单易用
分享经验
贴近客户
创造未来

60多年的丰富经验使劳易测成为为工业自动化提供创新、高效的传感器解决方案的真正专家。凭借我们广泛的销售和服务网络、专业的咨询服务以及可靠的客户服务,我们将始终伴您左右 —— 无论您身在何处。



Felix Beintner,
国际订单管理

EASY

技术必须为人服务。复杂的技术先进产品应该能够尽可能简单、直观地供我们的客户使用。这既是一个愿望,也是我们在开发产品时所恪守的一项准则 —— 为了使我们的客户从中获益。

**EXPERI-
ENCE**


60多年的丰富经验以及与客户建立的密切关系使我们成为特定行业的真正专家。这就是我们为客户以及与客户一起开发个性化传感器解决方案的基础。

**PROXIM-
ITY**

全球化思考,本土化行动 —— 这便是传感器专家的独到之处。亲近客户意味着不仅为全球客户提供7×24小时全天候服务,为其提供合理的建议并通过范围广泛的服务为其提供支持,而且要应对客户的个人愿望和需求。

FUTURE

传感器是所有自动化和工业4.0的基础。我们与客户和战略合作伙伴一起致力于研究面向未来的技术,以在全球范围内提供数据和信息。

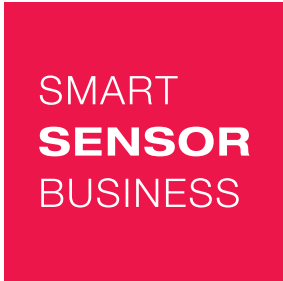

我们是您的 传感器专家

在瞬息万变的行业中,我们和客户一起开发最适合他们的传感器解决方案:
创新,精确,高效。

劳易测集团概览

成立时间	1963
公司结构	两合公司, 家族式企业
总部	德国Owen
子公司数量	21
生产基地数量	5
技术能力中心数量	3
国际经销商	>40
员工人数	1,600

产品范围

开关传感器
测量传感器
安全产品与服务
识别
数据传输
网络和连接技术
工业图像处理
配件和辅助产品

聚焦行业

物流自动化
包装
机床
汽车工业
医疗实验室自动化
锂电
电子
光伏
轨道交通


Leuze electronic GmbH + Co. KG

In der Braike 1
73277 Owen
电话: +49 7021 573-0
传真: +49 7021 573-199
电子邮箱: info@leuze.com
www.leuze.com



始终 伴您左右

您的成功就是我们的动力,能够快速准确地响应您的需求对我们至关重要。
我们在世界各地设立子公司,同时在四大洲生产传感器,为您提供可靠的产品和服务。

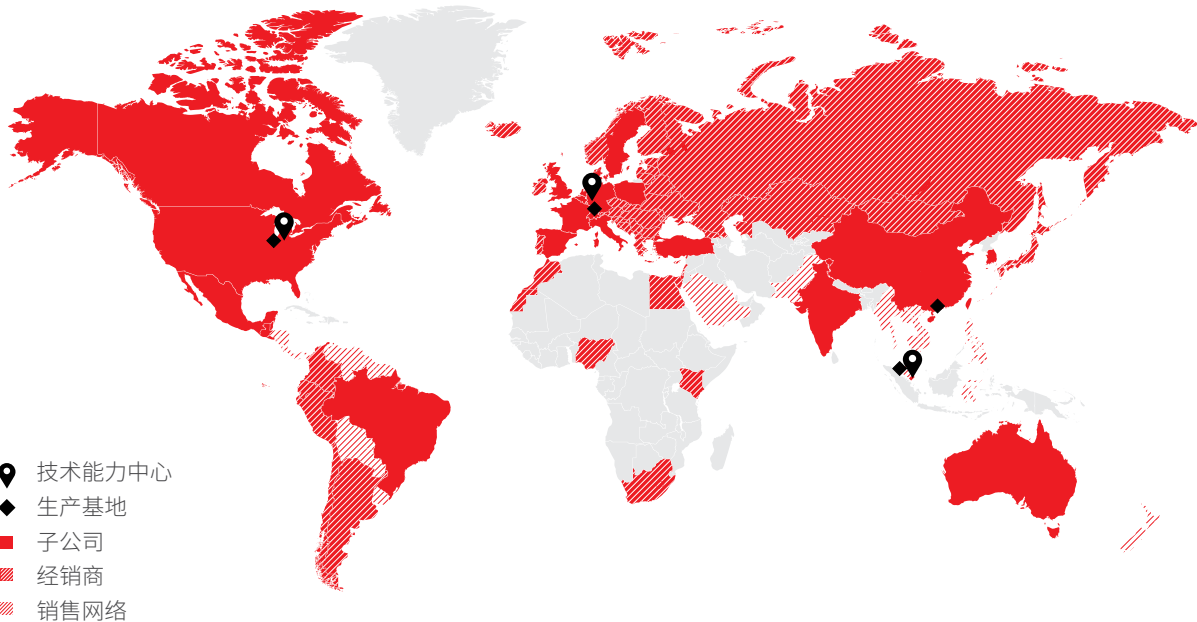

技术能力中心

德国, 欧文
美国, 哈德森/底特律
新加坡

生产基地

德国, 欧文
德国, 翁特尔
美国, 哈德森/底特律
中国, 深圳
马来西亚, 马六甲

子公司

德国总部	中国
德国销售公司	中国香港
比利时	新加坡
波兰	印度
瑞士	韩国
丹麦/瑞典	土耳其
法国	澳大利亚/新西兰
英国	美国/加拿大
西班牙	墨西哥
意大利	巴西
荷兰	